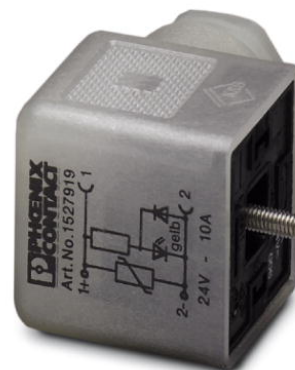



SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V

Rendelési szám: 1527919

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527919>Szelepdugasz, 3 pólusú, A kialakítás, 1 LED, védelmi kapcsolással,
csavaros csatlakozással, Pg9 tömszelencével**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 017918 980993
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 110 (PC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.20



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

Méretezési áram 40 °C-nál	10 A
Méretezési feszültség	24 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 15 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (Szelepdugasz)

Általános jellemzők

Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
A szelepdugasz érintkezőjének anyaga	CuSn
A szelepdugasz érintkezőfelületének anyaga	Ni
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga	PA6
Szelepdugasz tokozat anyaga	PA6
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
AWG vezeték-keresztmetszet	22 ... 16
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8 mm
Állapotjelzés	1 LED
Védőkapcsolás/-alkatrész	varisztor

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Méreterajz

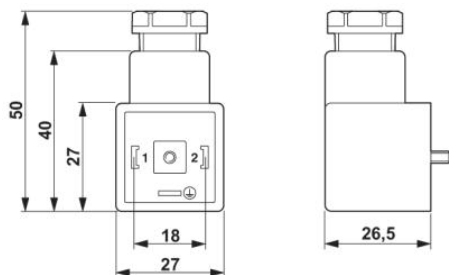

Kapcsolási rajz

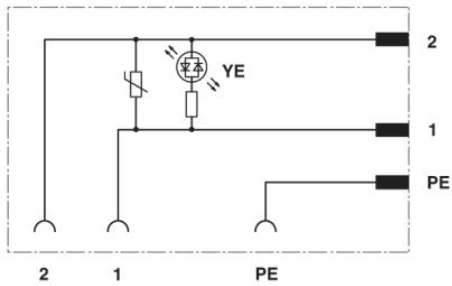

Sematikus rajz

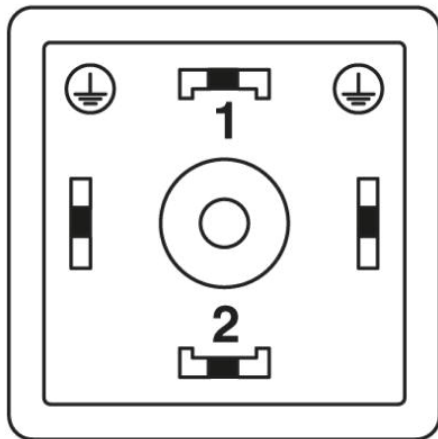

Szelepdugasz pólusábra, A kialakítás

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;