

1. Rendeltetészerű használat

Ez a lávalámpa dekoratív megvilágítást ad helyiségének. Az izzó felmelegíti a lámpa belsejében lévő viaszt, amely kitágul, és hígabbá válik, mint a folyadék, amelyben van. A viasz felszáll az üveghenger tetejére. Ott lehül, és visszasüllyed a henger fenekére. A lámpát a 230 V/50 Hz-es váltóáramú hálózat táplálja. Nem lehet más energiaforrásról használni a lámpát. A lámpa csak belső helyiségekben való használatra készült. Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. A fentiekől eltérő használat nem megengedett, és a termék károsodását okozhatja. Ezen túlmenően veszélyekhez, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

2. A szállítás tartalma

izzó
 lámpatalp
 üveghenger (viaszt és folyadékot tartalmaz)
 Az üveghenger zárósapkája
 Használati útmutató

3. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkező károk esetében elvész a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

Személyek biztonsága

- A termék nem játékszer, ezért tartsa távol gyerekektől.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. A műanyagfóliák és/vagy -zacskók, továbbá a habanyag-idomok veszélyt jelenthetnek a gyerekek számára.
- Ne állítsa a lámpát ingatag felületre. Vigyázzon arra, hogy a lámpa ne eshessen le, mert akkor sérüléseket okozhat.
- A lámpát nem szabad felnőtt felügyelete nélkül használni.
- Ne öntsön ki folyadékot a lámpa felett. Fennáll a tűz vagy halálos áramütés veszélye. Ha véletlenül folyadék vagy tárgyak kerülnek a készülékbe, azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, és forduljon szakemberhez.
- Ne érintse az izzólámpát használat közben, vagy röviddel utána. Súlyos égési sérülést szenvedhet.
- Használat közben ne nézzen közvetlenül bele az izzólámpába.
- A folyadék parafin-alapú, és gyúlékony. A folyadékot nem szabad meginni.
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati tápegységet bedugáskor vagy kihúzáskor.

A termék biztonsága


- A lámpatalp és az üveghenger szállítás közben szétválhat egymástól. Jól legyenek összeszerelve akkor, amikor bekapcsolja a lámpát.
- A lámpát 22 - 25°C helyiség hőmérsékleten használja. A lámpának 2 - 3 óra van szüksége a bemelegedéshez. Győződjön meg arról, hogy használatbavétel előtt a lámpa hőmérséklete megegyezik a helyiség hőmérsékletével.
- A lámpát nem szabad az beépített izzólámpa helyett más energiaforrással felmelegíteni vagy lehűteni.
- Ne állítsa a lámpát hideg vagy meleg légáramlat útjába, mint például fűtőkészülék vagy klímaberendezés szellőzőrácса közelébe.
- A lámpa használat közben nagyon felforrósodik. Helyezze a lámpát szilárd, nem mozgó és sík felületre, ne legyenek a közelében éghető vagy gyúlékony anyagok (pl. függöny, dekoráció).
- Ne mozgassa a lámpát használat közben. A mozgás közben elhomályosodhat a folyadék. Ezen kívül a lámpa tartós károsodást is szenvedhet.
- Ne sértse meg az üveghenger tömítését. A tömítés felszakadása esetén megszűnik a garancia, és a lámpa is károsul.
- Az üveghenger felső részén lévő levegő a folyadék tágulását teszi lehetővé. Ne töltsé fel ezt a légteret.
- Győződjön meg a lámpa szállítása előtt arról, hogy a viaszréteg teljesen sima és merev.
- Ne használja a lámpát, ha az üveghenger repedések és sérülések vannak.
- Rendszeresen vizsgálja meg a lámpát, hogy nincsenek-e sérülései.
- Ha ki kell cserélni az izzót, kizárólag egy 25 W-os, E14 foglalatú izzót rakjon be helyette, más méretű vagy watt-értékű izzó használata nemkívánatos működési zavarokat vagy a lámpa károsodását idézheti elő. Ezen kívül még tűz- vagy robbanásveszélyt is idézhet elő.
- Ha hosszabb ideig tárolja a lámpát, vigyázzon arra, hogy ne érhesse fagy vagy túl nagy meleg, mert különben maradandó károsodást szenvedhet. A lámpát mindig az eredeti csomagolásában tárolja.
- Vegye figyelembe a lámpához csatlakoztatott egyéb készülékek biztonsági előírását és kezelési utasítását is.
- A terméket nem szabad erős mechanikai nyomásnak kitenni.
- A terméket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napugárzásnak, erős rezgéseknek, vagy nedvességnek kitenni.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék

- látható sérülések vannak, --
- nem működik rendeltetészerűen, --
- hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy--
- jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve.

Egyebek

- Karbantartást, beszállítást és javítást csak szakember vagy szakműhely végezhet.
- Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, amelyekre a használati útmutató nem ad választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

4. Kezelőszervek

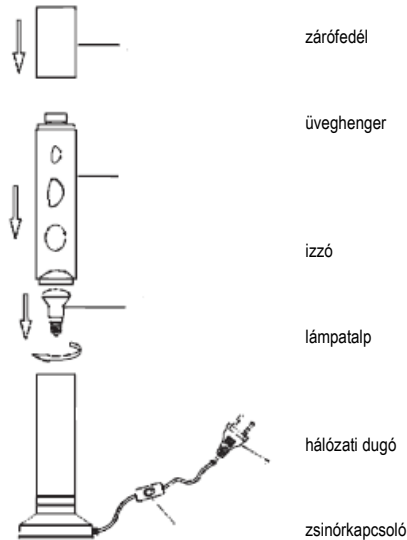

5. Használat

1. Állítsa a lámpát szilárd felületre, egy hálózati dugaszalj közelében.
2. Erősítse fel az üveghengert a lámpatalpra.
3. Rakja fel a zárósapkát az üveghengerre.
4. Helyezze el úgy a hálózati zsinórt, hogy ne lehessen elbotlani benne, vagy a lámpát lehűzni vele.
5. Dugja be a hálózati dugót a konnektorbá.
6. Kapcsolja be a lámpát a hálózati zsinórra fűzött kapcsolóval.
7. A lámpa felmelegíti az üveghengerben lévő folyadékot és viaszt.

6. Az izzólámpa cseréje

Az izzólámpa cseréje előtt válassza le a lámpát a hálózatról.



A lámpa használat közben nagyon felforrósodik. Az égési sérülés elkerülése érdekében hagyja legalább 10 percig hűlni az izzót, mielőtt kicserélné. Ne rakjon be a műszaki adatok közt megadottnál nagyobb teljesítményű izzót. A készülék ettől túlterhelődik.

1. Vegye le a zárósapkát az üveghengerről.
2. Vegye le az üveghengert a lámpatalpról.
3. Csavarja ki az izzólámpát a foglalatából, és csavarja be az új körtét.
4. Erősítse az üveghengert újra hozzá a lámpatalpához, és rakja vissza a I zárósapkát a helyére.



7. Tisztítás és ápolás

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

A lámpa az izzócserén kívül nem igényel karbantartást.

A lámpa külsejét csak egy puha és száraz ruhával, vagy egy ecsettel tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószert vagy vegyi oldatot, mert károsíthatják a ház felületét.

8. Eltávolítás

Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás készülékeit az elektromos hulladékok közösségi gyűjtőhelyére eljuttatni. Az áthúzott szemeteszkuka jel azt jelenti, hogy a terméket az elektronikai hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni.



9. Műszaki adatok

üzemi feszültség: 230V~/50Hz
 izzólámpa: 25 W, E14-es foglalat
 méret (ø x ma) : 106 x 575 mm
 súly: 1,45 kg