


## Tükörgömb készlet

Rend.sz.: 59 59 26

### Rendeltetés:

Komplett készlet, amely egy tükörgömböt és egy PAR 36 pontsugárzót tartalmaz. A tükörgömb romantikus atmoszférát teremt a partin, a pontsugárzó színváltó koronggal pedig a hangulatos világításról gondoskodik. Feszültség 230 VAC.

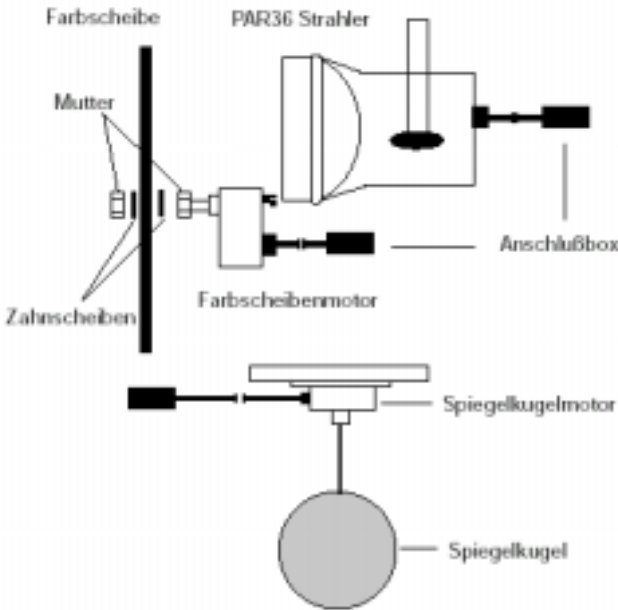

Az ábra szöveg fordítása

Farbscheibe	színváltó korong
Mutter	anya
Zahnscheiben	fogazott korongok
PAR36 Strahler	PAR36 sugárzó
Farbscheibenmotor	színváltó korong motorja
Anschlussbox	csatlakozó doboz
Spiegelkugelmotor	tükörgömb motor
Spiegelkugel	tükörgömb

### Biztonsági tudnivalók

- **Az előírások be nem tartásából származó hibákra és károokra a garancia nem érvényes.**
- A készlet önkényes átalakítása, változtatása tilos. Csak 230V váltakozófeszültségű, védőérintkezős csatlakozóról üzemeltethető.
- Ne használja, ha látható sérülése van, nem működik rendeltetés szerűen, ha sokáig volt kedvezőtlen körülmények között tárolva, vagy szállítás közben kedvezőtlen behatásoknak volt kitéve.
- Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, erős rezgésnek vagy nedvességnek.
- Csak száraz, beltéri helyiségekben használható, a szabadban való alkalmazásra nem megengedett.
- A szerelést csak szakember végezze.
- A VDE 0100 előírásai betartandók.
- Ne helyezze a pontsugárzót éghető anyagok, pl. függönyök, elektromos kábelek stb. közelébe.
- A csatlakozó kábel ne legyen megtörve, épségét minden esetben ellenőrizze. Amennyiben a csatlakozó vezeték sérült, ne üzemeltesse, hanem szakemberrel javíttassa meg.

- Ne próbálja a készletet azonnal üzembe helyezni, ha hidegből meleg helyiségbe vitte, hanem várja meg, amíg az esetleg lecsapódott kondenzvíz elpárolog, és a készülék felveszi a környezet hőmérsékletét.

### A készlet részei:

- egy 200 mm-es tükörgömb forgatómotorral
- egy PAR 36 pontsugárzó világítótesttel
- színváltó szűrőkorong
- használati útmutató.

### A PAR világítótest behelyezése ill. cseréje

A világítótest működés közben felforrósodik. Csere előtt hagyja lehűlni.

- Vegye ki a gyűrűs rugót a sugárzó házából.
- Távolítsa el a világítótestet.
- Csatlakoztasson egy új, működő világítótestet a pontsugárzó belsejében lévő, gyűrűs fűlekkel ellátott két kábelhez. Figyeljen arra, hogy a csatlakozás csavarjait erősen húzza meg, mert egyébként nagy átmeneti ellenállás keletkezhet, ez működési zavarhoz vagy meghibásodáshoz vezethet.
- Tegye be az új világítótestet a PAR-sugárzó házába és rögzítse a gyűrűs rugóval. Ügyeljen arra, hogy a gyűrűs rugó bepattanjon a horonyba.

### Mechanikus szerelés

Rögzítse a tükörgömb motorját a megfelelő csavarokkal a kiválasztott helyre. Vigyázzon, hogy ne tudjon kioldódni, és ezzel a tükörgömb leesését előidézni.

A tükörgömböt a két S-alakú kampóval és a lánccal rögzítse a motor tengelyére. A hossz a helyi adottságoktól függ. Figyeljen arra, hogy a tükörgömb működés közben szabadon mozoghasson.


- Szerelje fel a színes szűrőkorongot a motor tengelyére a következő sorrendben:  
 anyag - fogazott korong - színes korong - fogazott korong - anya.
- A külső anyát ne húzza meg túlságosan, hogy a színes korong ne sérüljön.
- Rögzítse a színváltó motorját a szorítóval a PAR sugárzó külső széléhez. Ügyeljen arra, hogy a színváltó korong működés közben szabadon mozoghasson.
- Rögzítse a színváltó egységet a megfelelő csavarokkal a kiválasztott helyre, úgy, hogy ne oldódhasson ki, és ne veszélyeztesse a környezetet.

### Elektromos csatlakoztatás:

A csatlakoztatás csak védőérintkezővel ellátott, 230 VAC hálózathoz történhet. Előtte a feszültséget le kell kapcsolni.

Nyissa ki csavarhúzóval az egyes részek csatlakozó dobozait. (Német útm. 7. old. ábra.)

Kösse a hálózati kábel megfelelő ereit a berendezés megfelelő ereihez.

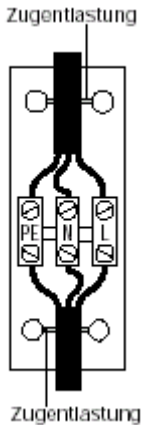

N = nulla vezeték (kék)

L = fázis (barna)

PE = védővezető (sárga/zöld)

Vigyázzon, hogy a kábel jól legyen rögzítve a szorítókapcsokban, a túl nagy átmeneti ellenállás megakadályozására.

Ha flexibilis kábelt használnak, végelezőkat kell alkalmazni. Kielégítő keresztmetszetű, 230 VAC feszültséghez megfelelő kábelt használjon.

A csatlakozókábel külső szigetelésének a csatlakozó doboz kihúzásgátlóján túl kell nyúlnia. Csavarozza vissza a dobozokat.

### Üzembe helyezés:

Kapcsolja rá a tükörgömb készletre a feszültséget. Irányítsa a pontsugárzó fénysugarát a gömbre, és rögzítse a sugárzót.

**Figyelem!**

- A készlet effektus-kellék, tartós használatra nem alkalmas.
- Gondoskodjon a világítótest megfelelő szellőzéséről (nem szabad letakarni).
- Gyerekek számára ne legyen hozzáférhető.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé. Ha mégis előfordul ilyesmi, azonnal kapcsolja le a feszültséget.
- Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a csatlakozó vezetéket.

### Karbantartás

Tisztításhoz nedves ruhát használjon, súroló- vagy vegyszer nélkül. Tisztítás előtt válassza le a készletet a hálózatról, és vigyázzon arra, hogy nedvesség ne kerüljön a készülékbe.

### Műszaki adatok:

Tápfeszültség	230 V/50 Hz
Motorok teljesítményfelvétele	kb. 4W/motor
Világítótest	PAR 36 6V-os, 30W-os spotlámpa
Gömb átmérő	200 mm