



ELEKTRONIKA. TECHNIKA. SZOLGÁLTATÁS

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: 302-3588

## Kutya- és macskariasztó

Rendelési szám: 619815

### Rendeltetészerű használat

Ez a készülék kutyák és macskák ellen hatásos riasztó, és egy, a 18000-24000 Hz közé eső frekvenciával működik. Az automatikusan változó frekvencia még tovább növeli a készülék hatását, és emiatt nem is szoknak hozzá az állatok. A kutya- és macskariasztó el van látva egy mozgásérzékelővel is, amelynek az észlelési távolsága max. 7 méter, az észlelési szöge pedig vízszintes a síkban 110°, míg a függőleges síkban 60°. A készülék táp-feszültsége 9V= (6 db 1,5V-os AA-méretű elemről, vagy 6V=/200 mA kimenetű hálózati tápegységről). A készülék védelmi módja IP 43, ez által alkalmas védett kültérben való használatra.

A fentiekől eltérő használat tilos, a készülék károsodását okozza, azon kívül még rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyét is magában hordozza. A termék egyetlen részét sem szabad módosítani vagy átalakítani.

Feltétlenül tartsuk be a kezelési utasítás biztonsági előírásait. Figyelmesen olvassuk el a kezelési utasítást, és őrizzük meg, hogy később utána nézhessünk dolgoknak.

### Biztonsági előírások

**Ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül hagyásából eredő károokra nem érvényes a garancia. A következményes károkért, továbbá a szakszerűtlen kezeléssel és a biztonsági előírások be nem tartásából eredő anyagi- és személyi károkért nem vállalunk felelősséget.**

- Tilos a készülék önkényes megváltoztatása és/vagy átalakítása, különben érvényét veszíti az engedély (CE), továbbá a garancia is.
- Ne hagyjuk szabadon heverni a csomagolóanyagokat, mert veszélyes játékká válhatnak gyerekek kezében.
- Ha kétségeink vannak a készülék használatával vagy biztonságával kapcsolatban, forduljunk a műszaki vevőszolgálathoz vagy más szakemberhez.
- A készülék nem való gyerek kezébe.
- Iparszerű alkalmazás esetén vegyük figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és üzemi felszerelésekre vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is.
- Ha joggal feltételezhető, hogy a biztonságos használat már nem garantált, mert
  - a készüléknek látható sérülései vannak,
  - a készülék már nem működik, vagy
  - hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve,vonjuk ki a használatból, és gondoskodjunk arról, hogy véletlenül se lehessen használatba venni.
- A készülék karbantartását, javítását csak szakember végezheti.
- Ne használjuk a készüléket tűzveszélyes gázok vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Ha olyan kérdés merülne fel bennünk, amelyre a jelen kezelési utasításban nem találunk választ, forduljunk a műszaki vevőszolgálathoz vagy más szakemberhez.

### A készülék ismertetése



1. hangkeltő
2. mozgásérzékelő
3. „teszt” gomb
4. be-/kikapcsoló
5. tápcsatlakozás a dugasztápegység számára

### Felszerelés és üzembeállítás

- Csavarjuk ki a készülék hátoldalán lévő elemtartó két fedélrögzítő csavarját.
- Rakjunk be helyes polaritással 6 db 1,5 V-os ceruza-elemet (AA-méret).
- Rakjuk vissza a helyére az elemtartó fedelét, és csavarjuk be a két rögzítőcsavart.
- A ház hátsó oldalán van egy szerelőlap. Vegyük le onnan, és megfelelő szerelőanyagok segítségével szereljük fel egy függőleges és rezgésmentes felületre.
- Ültessük fel a kutya- és macskariasztó készüléket a már felszerelt falitartóra.
- Állítsuk a be-/kikapcsolót (4) az 1. állásba, hogy a készüléket működésbe hozzuk.

Vizsgáljuk meg a készülék rendeltetészerű működését a „teszt”-gomb (3) megnyomása által. Az egyébként csak a kutyák és macskák számára hallható hangjelzést ezzel az emberi fül által is észlelhető hanggá változtatjuk át.

### Karbantartás és tisztítás

A készülék az alkalmankénti tisztítástól eltekintve nem igényel karbantartást.

A készülék tisztítására csak egy tiszta, száraz, puha és szálmentes ruhát használjunk. Ne használjunk agresszív tisztítószeret, mert elszínezheti a házat. A port egy puha, száraz ecsettel vagy porszívóval távolítsuk el.

### Eltávolítás

A használhatatlanná vált készüléket távolítsuk el az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően.

### Műszaki adatok

Súly	160 gramm
Méret	13,7 x 8,2 x 5,5 cm
Szín	zöld
Táplálás	6V= (vagy 6 db 1,5V-os AA-elem, vagy 6V=/200 mA dugasztápegység)
Hangnyomásszint	87 dB
Frekvencia	18000 ÷ 24000 Hz
Mozgásérzékelő észlelési szöge	
vízszintes síkban	110° (kb. 10 méter)
függőleges síkban	60° (kb. 6 méter)
Védelmi osztály	IP 43

## Dispozitiv cu ultrasunete împotriva câinilor și pisicilor

Cod produs: 619815

### Utilizare

Acest dispozitiv folosește sunete cu frecvență între 18000-24000 Hz pentru îndepărtarea eficientă a câinilor și pisicilor. Frecvența de emisie se modifică automat pentru evitarea obișnuirea animalelor cu o anumită frecvență. Acest dispozitiv este dotat cu un senzor de mișcare cu rază de detectare de 7m, unghi de detectare de 100° orizontal și 60° vertical. Aparatul este alimentat cu 9V/DC (6 baterii tip AA 1,5 V, sau adaptor 9V/DC 200mA) și este conform normelor IP43 (grad de protecție), prin urmare poate fi folosit și în exterior.

Modificarea neautorizată a dispozitivului este interzisă, din motive de siguranță. Utilizarea dispozitivului în alt mod și pentru alt scop decât cele descrise în acest manual, poate duce la riscul de accidentare. Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru mai târziu.


### Instrucțiuni de securitate



**Utilizarea aparatului în alte moduri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare atrage după sine anularea garanției. Nu ne asumăm răspunderea pentru accidente și daunele cauzate de folosirea neconformă a aparatului cu instrucțiunile de utilizare.**

- Nu expuneți aparatul la uzură fizică sau mecanică exagerată, la temperaturi extreme, la raze solare directe, la trepidații puternice și umezeală.
- Dispozitivul nu este o jucărie. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor!
- Lucrările de service și reparații trebuie efectuate doar de personal autorizat
- Modificarea dispozitivului este interzisă
  
- Când condițiile de operare sigure din punctul de vedere al securității nu sunt întrunite, aparatul trebuie oprit și deconectat, asigurându-vă că acesta nu poate fi reconectat accidental. Condițiile de operare optime din punctul de vedere al securității sunt compromise dacă:
  - o aparatul prezintă semne vizibile de defecțiune.
  - o aparatul nu mai funcționează.
  - o aparatul a fost depozitat în condiții inadecvate pe o perioadă îndelungată.
  - o aparatul a fost expus unor condiții de transport inadecvate.

### Descrierea produsului

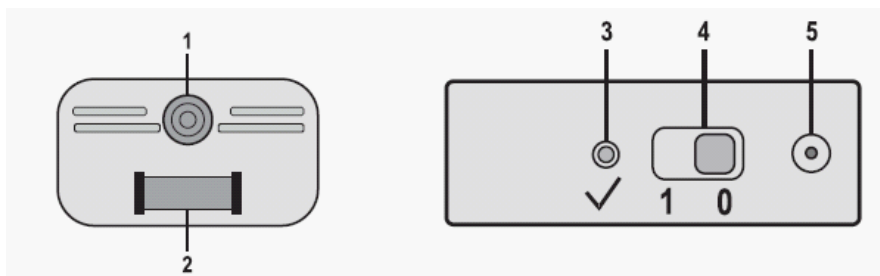

- |   |                       |   |                                    |
|---|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Emitător semnal audio | 3 | Buton Test                         |
| 2 | Senzor mișcare        | 4 | Buton pornire/oprire               |
|   |                       | 5 | Conector pentru adaptor alimentare |

### Montare și punere în funcțiune

- Deschideți capacul carcasei de baterii cu o șurubelniță
- Introduceți 6 baterii tip AA, 1,5V
- Acoperiți carcasa cu capacul și strângeți șuruburile
- Pe spatele aparatului există un suport pentru montare pe care puteți să îl folosiți pentru asamblarea sa pe suprafețe netede
- Porniți aparatul mutând comutatorul pornire/oprire (4) pe poziția 1

Pentru a testa funcționarea corespunzătoare, apăsați butonul Test (3). Prin această operațiune, semnalul emis și perceput de animale este transformat, astfel încât să fie perceptibil și pentru urechea umană.

### Întreținere

Aparatul nu necesită întreținere, exceptând curățarea periodică. Este suficient să îl ștergeți cu o lavetă uscată. Nu utilizați soluții sau lichide pentru curățare.

### Date tehnice

Greutate: 160 g  
Dimensiuni: 13,7 x 8,2 x 5,5 cm  
Culoare: verde  
Alimentare: 9V/DC (6 baterii 1,5V AA, sau adaptor alimentare 9V/DC 200 mA)  
Volum sunet: 87 dB  
Frecvență: 18000 – 24000 Hz  
Unghi: orizontal 110° (aprox. 10m), vertical 60° (aprox. 6m )  
Clasă protecție IP43

### Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice



Pentru a proteja și îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viața și sănătatea oamenilor și pentru a utiliza resursele naturale în mod prudent și rațional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice și electrice nefuncționale la autoritățile abilitate în fiecare stat. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat de deșeurile menajere.

### Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile



Utilizatorul este obligat să predea bateriile și acumulatorii reîncărcabili la locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor și acumulatoriilor odată cu deșeurile menajere. Bateriile și acumulatorii conțin elemente periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripționate pe fiecare baterie/acumulator ( **Cd** – Cadmiu, **Hg** – Mercur, **Pb** – Plumb).