


HX vezeték nélküli átalakító (70399)

Vezeték nélküli átalakító - Használati és telepítési útmutató

Heidemann Handelsges. mbH
☎ +49 (0) 2154/81280
✉ service@heidemann-handel.de
🌐 www.heidemann-handel.de

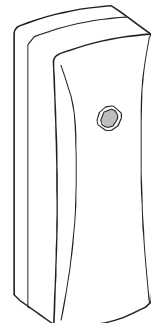

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Heidemann cégnek ezt a termékét választotta. A vezeték nélküli konverter kompatibilis minden Heidemann gyártmányú rádiójel vezérelt HX sorozatú termékkel, és alkalmas meglévő gong berendezésekhez való csatlakozásra.

A törvényben előírt garanciális feltételek érvényesek. A szavatosság nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból, vagy a szerelési és használati útmutató be nem tartásából erednek.

Általános tudnivalók


A készülék csak beltéri használatra alkalmas!

A már meglévő gongberendezése csengőgombjának megnyomásával a vezeték nélküli átalakító aktiválódik, és egy impulzust küld a HX vezeték nélküli vevőre, amely erre megszólal. A zöld LED működésjelző lámpa a vezeték nélküli átalakító előlapján rövid ideig felvillan.

A vezeték nélküli átalakító elemeinek telepítése


A vezeték nélküli átalakítót egy CR2032 3 V-os elem működteti (vele szállítjuk).

Vegye le az átalakító előlapját, úgy, hogy óvatosan benyomja a reteszt egy kis, lapos csavarhúzóval. Helyezze be a CR2032 3 V-os elemet az elemtartó rekeszbe - ügyeljen eközben a helyes polaritásra. Szerelje össze az adó alsó és felső oldalát.

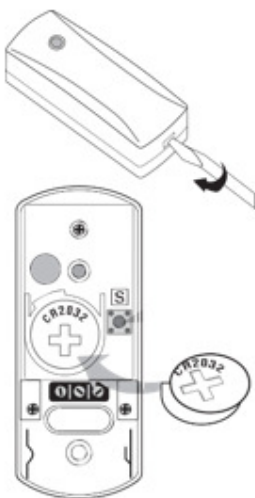

A vezeték nélküli átalakító szerelése Rögzítse az átalakítót a vele szállított szerelési anyagsegítségével. Az átalakító és a fal között hagyjon egy kb. 3 mm-es távolságot.

Más módon is felszerelheti az átalakítót, a vele szállított ragasztó lemez segítségével.

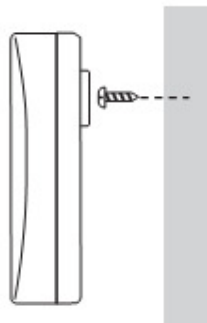

Fontos

Az átalakítónak lágyítómentes PVC ajtókeretre vagy fém felületre való szerelése korlátozza a hatósugarát!



Dallam kiválasztása

A dallam szabályozó a vezeték nélküli átalakító baloldalán az elem felett van, és "S" betűvel van jelölve.

A szabályozó nyomására a dallamok az alábbi lista szerint változnak.

Beállítási lehetőségek:


1. 2 x Ding-Dong
2. Telefon csöngés
3. Cirkuszi zene
4. Banjo on my knee
5. Holnap jön a Télapó
6. It's a small world
7. Kutyaugatás
8. Westminster

Vezetékezés

A vezeték nélküli átalakító kiegészíti a meglévő, vezetékes csengőgombot.

Kösse össze a csengő nyomógomb kapcsait az átalakító B és C kapcsaival (lásd az 1. ábrát). Más módon a vezeték nélküli átalakítót a meglévő gonghoz lehet csatlakoztatni.

Kösse össze az ajtógong kapcsait a vezeték nélküli átalakító A és C kapcsaival (ld. 2. ábrát)

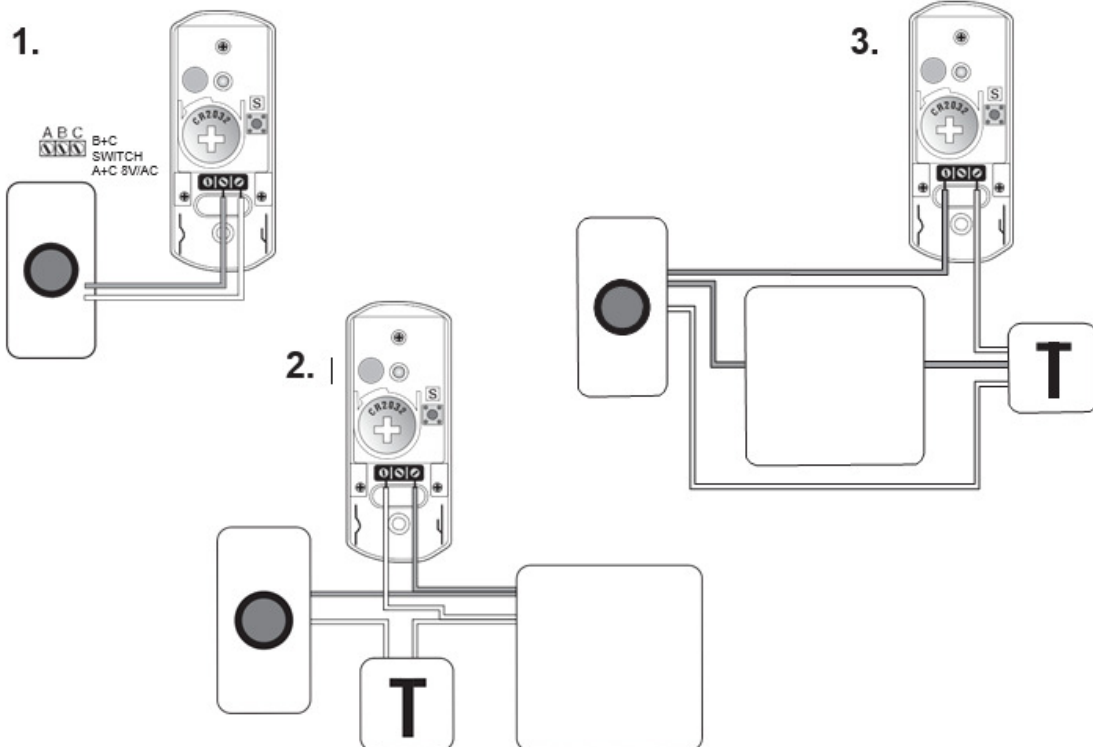



Az adócsatorna kiválasztása

Az első üzembe helyezés

A vezeték nélküli átalakító (= adó) öntanuló funkcióval rendelkezik DIP kapcsoló nélkül. Miután az elemeket mind a vevőbe, mind az adóba berakta, hozzá működésbe egyszer az adót. Ezzel az adó automatikusan beállít egy frekvenciát, és ezt átküldi a vevőnek, ez pedig egy hanggal jelzi a frekvencia érzékelését.

Fontos: Az elemek berakása után az átalakítót 120 másodpercen belül működtetni kell, az adófrekvencia beállítására.

Frekvencia váltás

Ha a rádióvezérelt gong felhangzik, anélkül, hogy az átalakítót működtette volna, ezt egy olyan készülék okozhatja, amely a környezetében van és azonos frekvencián működik. Ebben az esetben az adót és a vevőt átállíthatja egy másik frekvenciára.

Távolítsa el kb. 10 másodpercre az elemeket az adóból és a vevőből, hogy a tárolt frekvencia törlődjön.

Tegye vissza újból az elemeket, majd hozza működésbe 120 másodpercen belül az adót, egy új frekvencia beállításához.

Az elülső és a hátsó ajtótól érkező hívás megkülönböztetése

Egy második adó (nem szállítjuk vele) használata esetén a frekvencia beállításához kövesse a az első üzembe helyezés utasításait és 120 másodpercen belül aktiválja a második adót is.

A vevő alkalmas mindkét rádiós frekvencia tárolására. Több adó használatánál variálhatja a dallamokat, így akusztikusan felismerheti, hogy melyik adóból sugárzott a vevő(k)re a jel.

A rádiójel vezérlésű gong készlet több vevővel is bővíthető (nem szállítjuk vele).

Miután a készlet rádiófrekvenciáját beállítottuk (lásd az Első üzembe helyezés pontot), tegye be az elemeket a kiegészítő vevő(k)be.

Működtesse 120 másodpercen belül az adót. A vevők tárolni tudják a rádiójel átviteli frekvenciáját.

Több készlet használata különböző frekvenciákon

Útmutató egynél több HX-készlet alkalmazása esetére különböző frekvenciákon, pl. két készleté, melyek közül az egyik egy lakóház földszintjén, a másik az első emeletén működne.

Minden új HX adónál, amelyet újra kell kódolni, adónként 2 percnyi várakozási időt

kell figyelembe venni. Ellenkező esetben a rádiójeltek keresztezhetik egymást a már korábban üzembe helyezett készülékeknél.

További csatlakoztatási lehetőségek A vezeték nélküli átalakító a HX sorozat minden termékével kompatibilis.

Akusztikus hívás megkülönböztetés

Ha egy vezeték nélküli adót és egy vezeték nélküli átalakítót együtt üzemeltet, a készülékeket különböző dallamokra lehet beállítani, úgy, hogy akusztikusan fel lehessen ismerni, hogy a jelet az adó vagy az átalakító küldte-e el.

Műszaki adatok

FIGYELEM:

Ne tegye ki az elemeket hőségnek, közvetlen napsugárzásnak, és ne dobja tűzbe azokat!
Robbanásveszély!

Tápáramellátás

1 db CR 2032 3 V-os elem

Fogyasztás:

15 mA + -3 mA működéskor,

< 0,03 mA készenléti módban

CSAK BELTÉREN HASZNÁLHATÓ!