



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

Napelemes vakondriasztó

Rend.sz.: 62 17 05

Elektronika és szolártechnika együttműködése a rágcsálók elriasztására környezetbarát módszerrel!

A készülék kvarc által vezérelt rezgéseket bocsát ki 10 másodperces időközökben 400 Hz +/-50 Hz frekvenciatartományban. A rezgések a tapasztalatok szerint az optimális hatást kb. 30 m-es átmérőjű körben tudják kifejteni. A talaj adottságaitól függően ez a hatókör változhat. A rágcsálók ezeket a rezgéseket nem tudják elviselni, és néhány napon belül más tájakra vándorolnak. Más, hasznos állatokra a rezgések nincsenek hatással. A napelemes riasztót fel lehet használni kertben, szántóföldön, és más olyan helyeken, ahol rágcsálók „működnek”. A finomhangolású elektronika és a jóminőségű napelem kedvezőtlen fényviszonyok között is egyenletes hatást biztosít.

Elhelyezés:

Dugja be a készüléket a fejrész alsó pereméig a földbe. Az üzembehelyezés a kapcsoló benyomásával történik. (A kapcsoló gumival van borítva a vízállóság érdekében, ezért kissé nehéz a kezelése: ha a kívánt helyzetbe beáll, halk kattanas hallható.) A továbbiakban ellenőrizze rendszeresen a működést.

Figyelem! A készülék fagyott talajban nem maradhat. Ha ki akarja venni a földből, ne húzza a fejrésznél fogva, hanem lazítsa meg körülötte a talajt szerszámmal, esetleg nedvesítéssel, és a hengeres résznél megfogva vegye ki.

Műszaki adatok:

Készülékház	időjárás- és vízálló
Hatótávolság	kb. 30 m a talajtól függően
Frekvenciatartomány	400 Hz +/- 50 Hz
Működtetés	be-kikapcsolóval
Áramforrás:	amorf szilícium
Időköz	2 másodpercnyi bekapcsolás, 30 másodperc szünet
Tartalék áram	sötétben kb. 7 nap
Üzemkész állapot	azonnal üzemelésre és töltésre kész, gyengébb fénynél is

Dispozitiv cu ultrasunete împotriva cârțițelor – cu baterii solare
Cod produs: 621705

Manual de utilizare

Utilizare

Acest dispozitiv este destinat pentru îndepărtarea cârțițelor, șoarecilor, șobolanilor din curți, grădini. Dăunătoarele vor fi eliminate în termen de aproximativ 14 zile de la punerea în funcționare a dispozitivului. În perioada de 14 zile este posibil să observați o activitate mai intensă a acestor animale.

Modificarea neautorizată a dispozitivului este interzisă, acesta fiind avizat CE. Utilizarea dispozitivului în alt mod și pentru alt scop decât cele descrise în acest manual, poate duce la riscul de accidentare. Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

Instrucțiuni de securitate



Utilizarea aparatului în alte moduri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare atrage după sine anularea garanției. Nu ne asumăm răspunderea pentru accidente și daunele cauzate de folosirea neconformă a aparatului cu instrucțiunile de utilizare.

- Nu expuneți aparatul la uzură fizică sau mecanică exagerată, la temperaturi extreme, la raze solare directe, la trepidații puternice și umezeală.
- Dispozitivul nu este o jucărie. Țineți departe de accesul copiilor!
- Lucrările de service și reparații trebuie efectuate doar de personal autorizat
- Modificarea dispozitivului este interzisă

- Când condițiile de operare sigure din punctul de vedere al securității nu sunt întrunite, aparatul trebuie oprit și deconectat, asigurându-vă că acesta nu poate fi reconectat accidental. Condițiile de operare optime din punctul de vedere al securității sunt compromise dacă:
 - o Aparatul prezintă semne vizibile de defecțiune.
 - o Aparatul nu mai funcționează.
 - o Aparatul a fost depozitat în condiții inadecvate pe o perioadă îndelungată.
 - o Aparatul a fost expus unor condiții de transport inadecvate.


Descrierea produsului

Dispozitivul emite unde ultrasunete cu frecvență de 400 HZ la intervale de 30 secunde. Cârțițele au un simț al auzului foarte dezvoltat, astfel încât aceste unde emise le irită atât de tare încât vor pleca din zona de acțiune a dispozitivului.

Alimentarea dispozitivului are loc prin celule solare cu baterii reîncărcabile: cu suficientă lumină, celula solară încarcă bateriile NiMH încorporate.

Operare

- Așezați dispozitivul cât mai aproape de locul în care apar cele mai multe cârțițe și într-un loc în care razele solare îl luminează o perioadă cât mai îndelungată pe parcursul unei zile. Nu poziționați dispozitivul în umbră: sub copaci, arbuști, lângă pereți, etc.

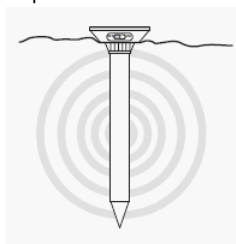

- Introduceți dispozitivul vertical într-o adâncitură astfel încât partea superioară să fie în exterior – conform schemei alăturate.

Atenție!

- Este interzisă lovirea dispozitivului cu ciocan, sau forțat cu alte instrumente.
- Rezultatele vor fi vizibile în aproximativ

14 zile de la punerea în funcțiune.

- Dispozitivul este rezistent la apă, dar nu trebuie expus stropirii intensive pe perioadă îndelungată.

- Atenție să nu distrugeți dispozitivul în timpul tăierii gazonului.

Prima utilizare

Prima utilizare este ideală să aibă loc dimineața, pentru ca bateriile solare să aibă la dispoziție cât mai mult timp pentru încărcare.

Pe partea laterală a dispozitivului există un buton On/Off. Pe poziția On se pornește, pe Off se oprește.

Pe perioadele îndelungate fără lumină solară, dispozitivul nu funcționează la capacitate maximă.

Întreținere

Celula solară trebuie menținută curată, fără noroi, apă, zăpadă sau gheață.

Temperaturile scăzute afectează negativ dispozitivul. Pe perioada iernii, păstrați dispozitivul într-un loc uscat și la temperatura camerei.

Curățarea trebuie efectuată cu o lavetă umezită. Nu folosiți lichide de curățare.

Bateria solară

Bateriile solare sunt încorporate și nu pot fi schimbate.

Date tehnice

Frecvență unde	400 Hz
Interval	30 sec
Dimensiuni	lungime 30 cm
Rază de acțiune	în funcție de teren: 70 mp
Temperatură util.	-10 - +50°C
Umiditate relativă	≤ 95% (non-condens)
Alimentare	2 baterii încorporate NiMH

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice



uzate

Pentru a proteja și îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viața și sănătatea oamenilor și pentru a utiliza resursele naturale în mod prudent și rațional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice și electrice nefuncționale la centrele de colectare special amenajate.

Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea defazectării speciale a produsului, separat de deșeurile menajere.

Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile



Utilizatorul este obligat să predea bateriile și acumulatorii reîncărcabili uzați la locurile speciale de colectare. Este interzisă defazectarea bateriilor și acumulatoriilor împreună cu deșeurile menajere. Bateriile și acumulatorii conțin elemente periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripționate pe fiecare baterie/acumulator (**Cd** – Cadmiu, **Hg** – Mercur, **Pb** – Plumb).