

Vakondriasztó

Elriasztja a kertből a vakondokat és rágcsálókat!

Rend.sz.: 62 07 06

Használati útmutató:

A készülék környezetbarát módon, vegyszer nélkül riasztja el a föld alatt „működő” rágcsálókat. A módszer azon alapszik, hogy a földfelszín alatt élő-mozgó állatok hallása igen éles, mivel az esetleges veszélyt a hangok közvetítik számukra.


A **vakondriasztó (Molechaser)** a fentieket hasznosítja, amennyiben a rúd belsejében 300 Hz-es hangot gerjeszt 15 másodperces időközökben: ez a föld alatti rágcsálókat kb. 835 m²-es körben arra ösztönzi, hogy „nyugodtabb”, vagyis kevésbé zajos helyet keressenek. Háziállatokra, gilisztákra nincs kedvezőtlen hatása.

- Helyezze a készüléket közvetlenül a vakondnyomok (vakondtúrások) közelébe.
- A készülék minden irányban, körben fejti ki hatását. Még jobb eredmény érdekében érdemes két rudat alkalmazni, melyek hatástartományá „átlapolja” egymást.
- Ha a hőmérséklet fagypont alatt van, vagy talajvíz önti el a területet, távolítsa el a készüléket.
- Cserélje az elemeket 4-6 hónaponként, de akkor mindenképpen, amikor már nem hallatszik hang.

A következő állatok ellen hatékony:

- vakond,
- mezei pocok, vízi pocok, cickány

Üzembehelyezés:

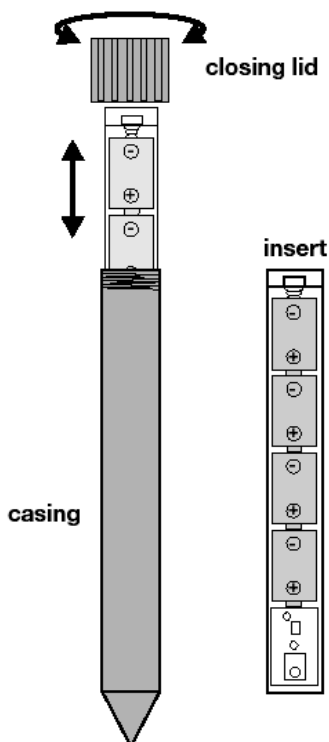

Closing lid = zárófedél

Casing= ház

- 1) Nyissa ki a készüléket a zöld fedél kicsavarásával (az óra járásával ellenkezően).
- 2) Húzza ki az elemtartót és tegyen be 4 db 1,5 V-os alkáli góliátelemet. Ha az elemek pólusai jól helyezkednek el, vibráló hangot hall, ami 15 másodpercenként ismétlődik, amíg az elemek ki nem merülnek.

- 3) Az elemek behelyezése után tolja be az elemtartót, és csavarja vissza a fedelet erősen, hogy 100 %-os védelmet biztosítson az időjárás viszontagságai ellen.
- 4) A rudat egészen a rovátkolt részéig be kell dugni a földbe. Bedughatja teljesen is, hogy a fűnyírásnál ne okozzon problémát. Ez esetben viszont ügyeljen arra, hogy a zöld fedél olyan mélyen legyen, hogy a fűnyíró ne vágassa el.

Műszaki adatok:

- Súly: 380 g elemek nélkül
- Áramellátás: 6V DC, 4 db 1,5 V-os góliátelelem
- Alkáli elemek működési ideje: kb 4-6 hónap.
- Méretek: Hossz: 415mm
Zárófedél átmérő: 51mm
Test átmérő: 40mm:
- Frekvencia: 300 Hz
- Hatókör: kb. 1250 m² amely függ a föld összetételétől.

FIGYELEM!

- Ha bedugta a földbe, a fedelet még egyszer alaposan csavarja rá, hogy a készülék vízhatlan legyen. Mielőtt beteszi a kemény földbe, készítsen egy vezető lyukat.
- **A riasztót nem szabad kalapáccsal vagy más erőszakos módon a földbe beverni.**
- A hatókör nagysága függ a talaj anyagától. Száraz, homokos vagy tőzeges talaj a zavaró hangot nem vezeti jól, ezért némelykor több riasztó készülék is szükséges. Az agyagos talaj a legjobb hangvezető.
- A behelyezés után ne várjon azonnali eredményt; kb. 14 napig kell a készüléknek működni ahhoz, hogy a talajban élő rágcsálók valóban elmeneküljenek. A közbenső időben, egyes esetekben még az állatok nagyobb aktivitása is megfigyelhető.