


Fig. 1



Fig. 2

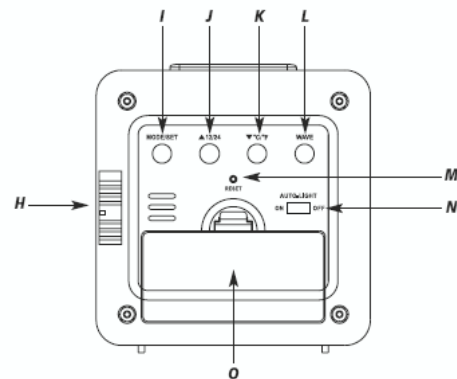

1. Funkciók

- Rádiójel vezérlésű óra maximális pontossággal.
- Beltéri hőmérséklet kijelzése
- Időzónával és kézi beállítási lehetőséggel
- Naptár kijelzés (nap, hónap, hét napja)
- Ébresztés szundikálás (ébredt-ismétlés) funkcióval.
- Automatikus háttérvilágítás fényérzékelővel

2. A készülék részei

Elülső oldal (lásd 1. ábra)

- A: Hőmérséklet kijelzés
- B: Óraidő
- C: Aktuális nap a hét napjával
- D: DCF-vétel jelző
- E: Ébresztés szimbólum
- F: Fényérzékelő
- G: SNOOZE/LIGHT gomb

Hátoldal (2. ábra)

- H: ALARM (ébredt) kapcsoló
- I: MODE/SET (üzemmód) gomb
- J: ▲ / 12/24 gomb
- K: ▼ / °C/°F gomb
- L: WAVE gomb
- M: RESET gomb
- N: AUTO-LIGHT kapcsoló
- O: Elemtartó

3. Üzembe helyezés

- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- Vegye ki az elemérintkezést megszakító szalagot.
- Az óra megkísérli a rádiójel vételét, és villog a DCF-vétel jelzése. Ha az óra 3-10 percen belül veszi az időjelet, kijelzi a rádiójel vezérlésű pontos időt, és a vétel jelzése állandóan világít a kijelzőn.

- Ha nem tudta az időjelet venni, a vétel kísérlet minden egész órában megismétlődik.
- Az inicializálást (jel keresést) kézzel is elindíthatja. Nyomja ehhez a **WAVE** gombot 3 másodpercig.
- Ha a rádiójel vezérlésű óra nem képes DCF-jelet venni (pl. zavarok, átviteli távolság stb. miatt), az óraidőt kézzel is be lehet állítani. Az óra a továbbiakban normál kvarcóraként működik (lásd 4.1 "A pontos idő és a naptár kézi beállítása").

4. Kezelés

4.1 A pontos idő és a naptár kézi beállítása

- Tartsa a **MODE/SET** gombot normál üzemmódban nyomva.. Az óra kijelzett számjegye villogni kezd, ekkor a ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be az órákat.
 - Nyomja a **MODE/SET** gombot, és egymás után a fentiek szerint beállíthatja a percek, másodpercek, az évet, a dátumot (nap/hónap, DM) vagy (hónap/nap MD) formában, a hónapot, a napot, az időzónát és a kiválasztott nyelvet a hét napjának kijelzésére, a ▲ vagy ▼ gombbal.
 - Hagyja jóvá a beállítást a **MODE/SET** gombbal.
 - Dátum kijelzés: a ▲ vagy ▼ gombbal kiválaszthatja, hogy először a nap, majd a hónap (D/M, európai dátumkijelzés), vagy először a hónap, majd a nap (M/D, amerikai dátumkijelzés) legyen megjelenítve.
 - Az időzónát akkor kell beállítani, ha a DCF-jelet fogni lehet, de az időzóna nem azonos a DCF-idejével (pl. +1= egy órával későbbi).
 - Nyelv választás a hét napja rövidített kijelzésére: német (GER), holland (NET), lengyel (PL), cseh (CZ) és angol (ENG).
 - Tartsa a ▲ vagy ▼ gombot tartósan nyomva, ekkor a számok gyorsabban peregnek.
- A készülék automatikusan elhagyja a beállítási üzemmódot, ha Ön 30 másodpercnél hosszabb ideig nem nyom meg egyetlen gombot sem.
- A DCF-jel sikeres vétele esetén a kézzel beállított pontos idő felülíródik.

4.2 12- és 24 órás kijelzés


- A _ / 12/24 gombbal normál üzemmódban kiválasztható, hogy az órák kijelzése 12- vagy 24-órás formában történjen.
- A 12 órás formában a kijelzőn d.e. AM, d.u. PM jelenik meg.

4.3 °C/°F kijelzés

- A _ / °C/°F gombbal választhat a hőmérséklet mértékegységek °C (Celsius fok) vagy °F (Fahrenheit fok) között.

4.4. Az ébresztés beállítása

- Nyomja meg a **MODE/SET** gombot.
- A kijelzőn az "AL" (riasztás, ébresztés) jelenik meg.
- Tartsa nyomva a **MODE/SET** gombot.
- Az óra kijelzett számjegye villogni kezd, ekkor a ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be az ébresztés óráját.
- Nyomja a **MODE/SET** gombot, és a ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be az ébresztés perceit.
- Tartsa a ▲ vagy ▼ gombot tartósan nyomva, ekkor a számok gyorsabban peregnek.
- Hagyja jóvá a beállítást a **MODE/SET** gombbal.
- Az Alarm (ébredt) funkció aktiválására tolja az **ALARM** kapcsolót ON állásba.

-  jelenik meg a kijelzőn.

- Ha a vekker csenget (3 különböző hangerő fokozattal), a hangot leállíthatja az **ALARM** kapcsolóval.
- A szunyadás funkciót a **SNOOZE/LIGHT** gombbal válthatja ki, a gomb a felső oldalon van.
- Z villog a kijelzőn, és az ébresztő hang 4 percig leáll.

5. Megvilágítás

- Nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT** gombot. A kijelző megvilágítása 5 másodpercre bekapcsolódik.
- A készülék fényérzékelővel rendelkezik, és sötétben automatikusan bekapcsolja a világítást. A hátoldalon lévő **AUTO-LIGHT** tolokapcsolóval az automatikus háttérvilágítást be- vagy kikapcsolhatja.

6. Elemcsere

- Ha a kijelzés gyengül, cserélje ki az elemeket.
 - Rakja be az elemtartóba a vele szállított elemeket (2 db ceruzaelemet). Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra.
- Figyelem!** A tönkrement készüléket és a kimerült elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé. A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

7. Karbantartás

- A készüléket mindig száraz helyen tartsa.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Tartsa távol a készüléket más elektronikus készülékektől és nagy fémszerkezetektől.
- Nyomja meg a **RESET** gombot egy hegyes tárggyal, ha a készülék nem működik kifogástalanul. Cserélje ki az elemeket.

8. Rendeltetéseszerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások

- A készülék nem játékszer. Tárolja úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.

- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy közönségtájékoztatásra, csak magánhasználatra való.
- A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak!
- Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni.
- A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elvesztéséhez vezet.

9. Műszaki adatok

Rádiójel vezérlésű óra: DCF-77 (77,5 kHz)

Mérési tartomány

Beltéri hőmérséklet: -5° ...+50°C (+23° ...+122°F)

Elemek: 2 db ceruzaelem (vele szállítjuk)