


STYLE Digitális hőmérséklet-légnedvesség mérő

Rend. sz.: 67 21 96

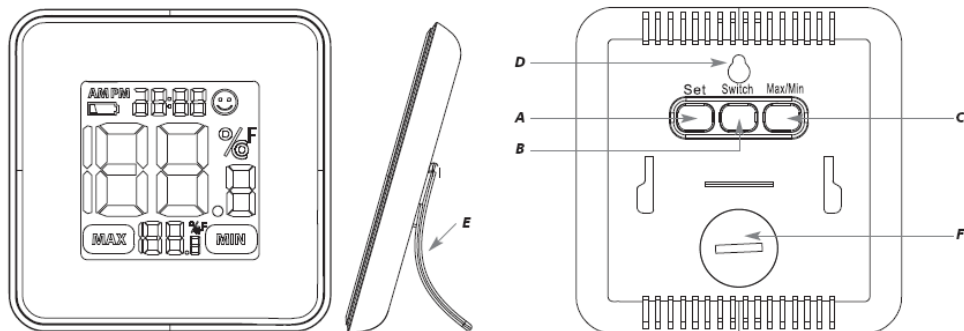

Funkciók

- Modern dizájn
- Beltéri hőmérséklet és légnedvesség ellenőrzésére az egészséges lakóhelyiség-klíma érdekében
- Komfort-zóna kijelzéssel, legmagasabb és legalacsonyabb értékekkel és óraidővel

Bevezetés

A STYLE hőmérséklet- és légnedvesség mérő ideális mérőműszer a helyiség klímájának ellenőrzésére.

A helyiségben a túl nedves levegő árt az egészségnek, és elősegíti nedvességfoltok és veszélyes penészesedés képződését. De a túl száraz levegő is kedvezőtlenül hat a közérzetre, és különböző szempontokból befolyásolhatja az egészséget. Ez esetben a bőr, a nyálkahártya és a légzőszervek károsodnak, és ezzel együtt szenvednek a háziállatok, a növények, a fa padlózat és az antik bútorok is.

A beltéri hőmérséklet és légnedvesség ellenőrzésével kellemes és egészséges lakóhelyi klíma megteremtését célozhatja meg, és fűtési költséget is megtakaríthat.

A készülék részei

Nyomógombok

- A: SET gomb
- B: SWITCH gomb
- C: MAX/MIN gomb

Ház

D: Furat a falra akasztáshoz

E: Támasz (levesztő)

F: elemtartó

Üzembe helyezés

- A támasz levehető, úgy, hogy azt óvatosan lefelé húzza.
- Nyissa ki az elemtartót úgy, hogy a fedelét egy pénzérmével az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatja. Vegye ki az elemmegszakító szalagot.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.
- A kijelző összes szegmense rövid időre felvillan.
- A készülék most üzemkés.
- A kijelző felső része mutatja az óraidőt és a komfort-zónát, a középső része az aktuális hőmérsékletet, és az alsó része a légnedvességet.

Pontos idő beállítása

- Az elem berakása után, vagy ha 3 másodpercig nyomva tartja a SET gombot, az óra-beállítási üzemmódba jut.

- Az órák kijelzése villogni kezd.
- Nyomja a SWITCH gombot, az órák beállítására.
- Nyomja a SET gombot, és ugyanígy állítsa be a *perceket*.
- A számok gyorsabb futásához tartsa a gombot nyomva.
- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a „SET” gombot.

Hőmérséklet kijelzés

- A SET gombbal normál üzemmódban választhat a hőmérséklet mértékegység, Celsius (°C) vagy Fahrenheit (°F) között.
- Ha Fahrenheit-ot állít be, az óra 12 óras kijelzésre vált át (PM jelenik meg 12 óra után a kijelzőn).

Maximum- és minimum értékek

- Nyomja a MAX/MIN gombot.
- A kijelzőn a "MAX" kiírás jelenik meg. A legmagasabb hőmérséklet és légnedvesség jelenik meg a kijelzőn.
- Nyomja meg a gombot még egyszer.
- A kijelzőn a "MIN" kiírás jelenik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet és légnedvesség érték jelenik meg.
- Nyomja a MAX/MIN gombot még egyszer, ezzel visszatér a normál módba.
- Ha a SET gombot az éppen adott módban megnyomja, az értékek törlődnek.
- --.- °C és --.- % jelenik meg a kijelzőn.

Komfortfokozat

- A kijelzőn egy barátságos arc jelenik meg, annak jelzésére, hogy a helyiség klímája megfelelő fokozatú (légnedvesség 40%...60%).

Kijelző

- A SWITCH gombbal normál üzemmódban választhatja a hőmérséklet és légnedvesség kijelzését nagy formátumban.

Felállítás és rögzítés

- A készülék a felszerelhető állító támasszal bárhol felállítható, vagy a furat segítségével a falon egy szögre akasztható.

Elemcsere

- Ha az elemszimbólum megjelenik, cserélje ki a CR 2032 elemet.
- Győződjön meg róla, hogy az elem helyes pólusokkal van betéve: (a "+" pólusnak felfelé kell mutatnia). A kimerült elemet lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy megelőzze a kifolyását. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Kifutott elemekkel való érintkezésnél vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget!

Figyelem!

Ne dobja az elhasznált készüléket és a kimerült elemet a háztartási hulladék közé.

A környezetkímélő selejtezés érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Karbantartás:

- A készüléket mindig tiszta, száraz helyen tartsa.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén nedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Cserélje ki az elemeket, ha a készülék nem működik kifogástalanul.

Rendeltetésszerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások:

- A készülék nem játékszer. Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására, csak privát használatra lett tervezve.
- A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak!
- Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni.
- A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elvesztéséhez vezet.

Műszaki adatok

Hőmérsékletmérési tartomány: -20...50°C (4°F...122°F)

Pontosság: 0°C...+40°C ± 1°C, egyébként 1,5°C

Felbontás: 0,1°C

Légnedvesség mérési tartomány: 20%...99%

Pontosság: 35%...75% ±4%

Kijelzés „Lo”: = a hőmérséklet -20°C alatt van.

Gombelem: CR2032