


## EMG 90-DIO 32M/LP

Rendelési szám: 2954785

Az ábrán az EMG 90-DIO 16 E/LP változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2954785>Lámpavizsgáló modul, minden diódapár közös katódú: 16 diódapáros  
kivitel, közös vezérléssel

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 085124
Csomag	5
Vámtarifa	85411000
Katalógusoldal információ	Oldal 263 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

max. üzemi feszültség	250 V AC
csúcsfeszültség diódánként	1300 V
záróáram diódánként	≤ 5 μA
nyitóirányú feszültség diódánként	kb. 0,8 V

nyitóirányú áram diódánként	0,7 A (egyres terhelésnél)
	0,2 A (egyidejű terhelésnél)
Szélesség	90 mm
Magasság	75 mm
Mélység	55 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III, alapszigetelés (EN 50178 szerint)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak

#### Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok


Termék                      Típus leírás                      Leírás

#### Jelölés

2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
---------	------------	--------------------------------------

### Rajzok

Kapcsolási rajz

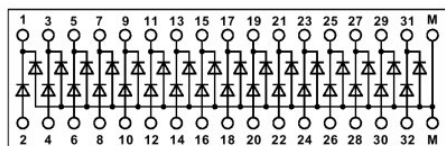

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;