



# UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC

Rendelési szám: 2974891

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2974891>

VARIOFACE kimeneti bővítőmodul, dugaszolóaljzattal 16 db miniatűr reléhez, egyenként 1 váltóérintkező, 24 V DC-re, (relé nélkül)

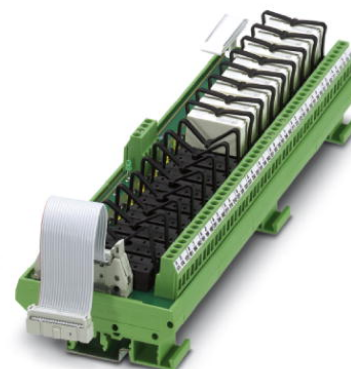

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 088996
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 495 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok**

Bemeneti adatok	
Bemeneti feszültség $U_N$	24 V DC
Bemeneti feszültségtartomány $U_N$ -re vonatkoztatva	0,8 ... 1,1
Tip. bemeneti áram $U_N$ esetén	2 mA (Fényjelzés)
Védelem megnevezése	Szabadonfutó dióda

Védőkapcsolás/-alkatrész	üresjáratú dióda
Üzemi feszültség kijelző	LED zöld
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

#### Kimeneti adatok

Érintkező típusa	1 váltóérintkező
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Tartós határáram	4 A
Állapotjelzés	van
Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár)	nincs

#### Általános adatok

A csatornák száma	16
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR- 24DC/21HC
Felszerelve	nincs
Szélesség	259 mm
Magasság	77 mm
Mélység	59 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Vizsgálófeszültség relétekercselés/reléérintkező	2,5 kV AC
Szabványok / rendelkezések	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC, oldala PA erősítetlen
Szín	zöld

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Gerjesztőoldal
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	20

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Érintkezőoldal
------------------------	----------------

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	8 mm

### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

### További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Általános</b>		
2974901	UMK-16 RELS/KSR-G24/21/ PLC	VARIOFACE kimeneti modul, dugaszolóaljzattal 16 db miniatűr reléhez, egyenként 1 váltóérintkező, 24 V DC-hez (alapegység és relé nélkül)

### Rajzok

Kapcsolási rajz

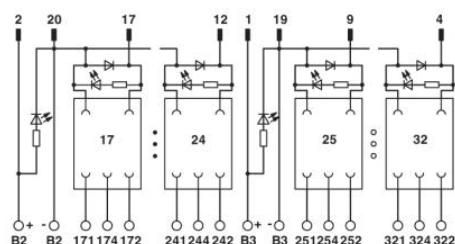

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;