


PLC-V8L/FLK14/OUT

Rendelési szám: 2299660

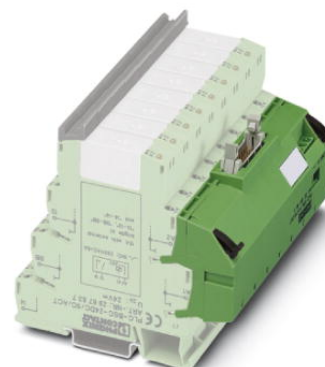

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299660>

V8L-OUTPUT-adapter nyolc 14 mm-es PLC interfészekhez (2 váltóérintkező, stb./lásd „Kiegészítő termékek”). 14-pólusú szalagkábel csatlakozó PLC-rendszerkábelezéshez, vezérléslogika: pluszkapcsoló

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 893163
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 369 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	24 V DC $\pm 25\%$
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A (jelvezetékenként)
Feszültségbetáplálás max. összégárama	3 A
Pólusszám	14
Szélesség	112,3 mm

Magasság	100 mm
Mélység	94 mm
Állapotjelzés	LED zöld
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Méretezési lökőfeszültség	0,8 kV

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Feszültségellátás
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Jelszint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed, cULus Recognized, GOST, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Elektromechanikus relé		
2900291	PLC-RPT- 24DC/21HC	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 HC alapkapocsból és nagy tartós áramú dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC, tartós határáram: 10 A
2912277	PLC-RSP- 24DC/21HC	PLC interfész, amely rugós csatlakozású PLC-BSP.../21 HC alapkapocsból és tartósan nagyáramú, dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, tartós határáram max. 10 A
Relék		
2967060	PLC-RSC- 24DC/21-21	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2967125	PLC-RSC- 24DC/21-21AU	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható többretegű érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2967620	PLC-RSC- 24DC/21HC	PLC interfész, PLC-BSC.../21 HC alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható miniatűr jelfogóval tartósan magas áramra, NS 35/7,5 sínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, tartós határáram 10 A-ig
2912507	PLC-RSP- 24DC/21-21	PLC relé, rugós csatlakozású PLC-BSP.../21-21 alapkapocsból és teljesítmény-érintkezős dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC
2912578	PLC-RSP- 24DC/21-21AU	PLC relé, rugós csatlakozású PLC-BSP.../21-21AU alapkapocsból és többretegű érintkező dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC

Relék aktor-sorozat

2900298	PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BSC.../1 IC/ACT alappapocsból és dugaszolható miniatűr reléből áll, nagy bekapcsolási áramokra, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező , bemeneti feszültség: 24 V DC, max. bekapcsolási áram: 130 A
2967109	PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT	PLC működtető interfész, PLC-BSP ...ACT alappapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 záróérintkező (1-1), bemeneti feszültség: 24 V DC
2967604	PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT	PLC interfész, PLC-BSC.../1 IC/ACT alappapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható miniatűr jelfogóval tartósan magas áramra, NS 35/7,5 sínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, legnagyobb bekapcsolási áram 130 A-ig
2912413	PLC-RSP- 24DC/ 1IC/ACT	PLC interfész, amely rugós csatlakozású PLC-BSP.../1 IC/ACT alappapocsból és dugaszolható miniatűr reléből áll, nagy bekapcsolási áramokra, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, 1 záróérintkező , bemeneti feszültség 24 V DC, max. bekapcsolási áram 130 A

Szilárdtest relék aktor-sorozat


2982786	PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT	PLC-INTERFACE, csavaros csatlakozású PLC-BSC...ACT alappapocst és dugaszolható teljesítmény szilárdtest relét tartalmaz, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez
2982760	PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT	PLC-INTERFACE, csavaros csatlakozású PLC-BSC...ACT alappapocst és dugaszolható teljesítmény szilárdtest relét tartalmaz, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez

Általános

2900330	PLC-RPT- 24DC/21-21	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21-21 alappapocsból és nagyteljesítményű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC
2900338	PLC-RPT- 24DC/21-21AU	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alappapocsból és többretegű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC

Rajzok

Kapcsolási rajz

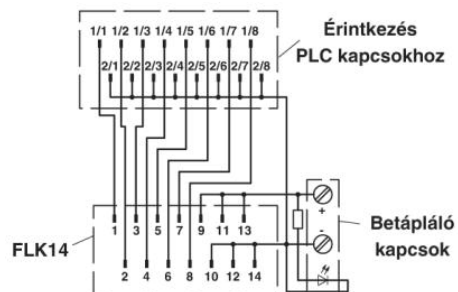

Csatlakozási ábra PLC-V8L/FLK14/OUT

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;