


## PLC-V8L/FLK14/OUT/M


Rendelési szám: 2304306

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304306>

V8L-OUTPUT adapter nyolc 14 mm-es PLC interfészhez (2 váltóérintkező, stb./lásd „Kiegészítő termékek”). 14 pólusú szalagkábel csatlakozó a PLC rendszerkábelezéshez, vezérléslogika: mínuszkapcsoló

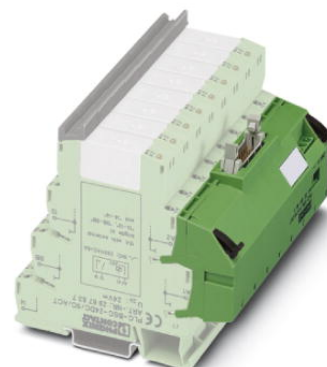

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 932916
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 369 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	24 V DC $\pm 25\%$
Max. áramerhelhetőség áganként	1 A (jelvezetékenként)
Feszültségbetáplálás max. összégárama	3 A
Pólusszám	14

Szélesség	112,3 mm
Magasság	100 mm
Mélység	94 mm
Állapotjelzés	LED zöld
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Vizsgálófeszültség érintkező/érintkező	0,8 kV AC
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Méretezési lökőfeszültség	0,8 kV

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Feszültségellátás
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Jelszint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

## Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed, cULus Recognized, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Elektromechanikus relé</b>		
2900291	PLC-RPT- 24DC/21HC	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 HC alapkapocsból és nagy tartós áramú dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC, tartós határáram: 10 A
2912277	PLC-RSP- 24DC/21HC	PLC interfész, amely rugós csatlakozású PLC-BSP.../21 HC alapkapocsból és tartósan nagyáramú, dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, tartós határáram max. 10 A
<b>Reléfoglalat</b>		
2900283	PLC-BPT- 24DC/21-21	14 mm-es PLC alapkapsok direkt rugós csatlakozással, bemeneti feszültség 24 V DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)
<b>Relék</b>		
2967060	PLC-RSC- 24DC/21-21	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2967125	PLC-RSC- 24DC/21-21AU	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható többretegű érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2967620	PLC-RSC- 24DC/21HC	PLC interfész, PLC-BSC.../21 HC alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható miniatűr jelfogóval tartósan magas áramra, NS 35/7,5 sínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, tartós határáram 10 A-ig

2912507	PLC-RSP- 24DC/21-21	PLC relé, rugós csatlakozású PLC-BSP.../21-21 alapkapocsból és teljesítmény-érintkezős dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC
2912578	PLC-RSP- 24DC/21-21AU	PLC relé, rugós csatlakozású PLC-BSP.../21-21AU alapkapocsból és többretegű érintkező dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC

#### Relék aktor-sorozat

2900298	PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BSC.../1 IC/ACT alapkapocsból és dugaszolható miniatűr reléből áll, nagy bekapcsolási áramokra, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező , bemeneti feszültség: 24 V DC, max. bekapcsolási áram: 130 A
2967109	PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT	PLC működtető interfész, PLC-BSP ...ACT alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 záróérintkező (1-1), bemeneti feszültség: 24 V DC
2967604	PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT	PLC interfész, PLC-BSC.../1 IC/ACT alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható miniatűr jelfogóval tartósan magas áramra, NS 35/7,5 sínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, legnagyobb bekapcsolási áram 130 A-ig
2912413	PLC-RSP- 24DC/ 1IC/ACT	PLC interfész, amely rugós csatlakozású PLC-BSP.../1 IC/ACT alapkapocsból és dugaszolható miniatűr reléből áll, nagy bekapcsolási áramokra, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, 1 záróérintkező , bemeneti feszültség 24 V DC, max. bekapcsolási áram 130 A

#### Szilárdtest relék aktor-sorozat


2982786	PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT	PLC-INTERFACE, csavaros csatlakozású PLC-BSC...ACT alapkapcsot és dugaszolható teljesítmény szilárdtest relét tartalmaz, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez
2982760	PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT	PLC-INTERFACE, csavaros csatlakozású PLC-BSC...ACT alapkapcsot és dugaszolható teljesítmény szilárdtest relét tartalmaz, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez

#### Általános

2900338	PLC-RPT- 24DC/21-21AU	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból és többretegű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
---------	-----------------------	---

## Rajzok

### Kapcsolási rajz

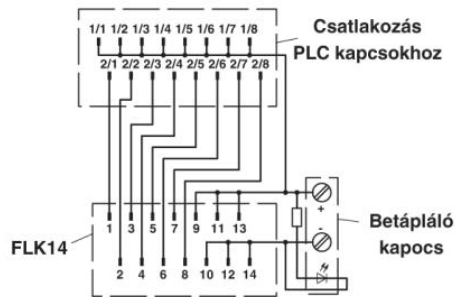

PLC-V8L/FLK14/OUT/M kapcsolási rajz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;