


ST-REL3-KG 24/ 1/SO38

Rendelési szám: 2829564

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2829564>

Relédugasz nagy bekapcsolási áramokhoz, érintkezők (AgCdO +siető W): közepes és nagy terhelésekhez, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, max. bekapcsolási áram 10 A



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 078515
Csomag	10
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 406 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.20



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Gerjesztőoldal	
Bemeneti feszültség U_N	24 V DC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,85 ... 1,1
Névleges bemenő áram U_{IN} esetén	28 mA
Jellemző mválaszidő	13 ms

Tipikus visszajétsési idő	15 ms
Üzemi feszültség kijelző	sárga LED
Védőkapcsolás	Szabadonfutó dióda üresjáratú dióda

Érintkezőoldal

Érintkező típusa	1 záróérintkező vivőérintkezővel
Érintkező anyaga	AgCdO
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC
Maximális bekapcsolási áram	80 A (20 ms)
Tartós határáram	10 A
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	2500 VA (250 V AC-n)

 
Általános adatok

Szélesség	20,8 mm
Magasság	42,5 mm
Mélység	112 mm
Tesztfeszültség relétekerccs/reléérintkező	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Mechanikus élettartam	kb. 10 ⁷ kapcsolási ütem
Szabványok/előírások	IEC 60664 EN 50178 IEC 62103
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	alapszigetelés
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Szerelési utasítás	vízszintesen távolság nélkül, függőlegesen távolsággal

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
------------------	----------------------

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

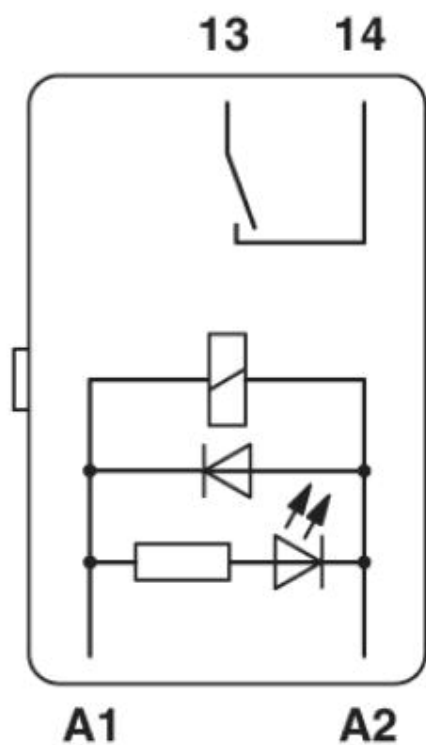

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;