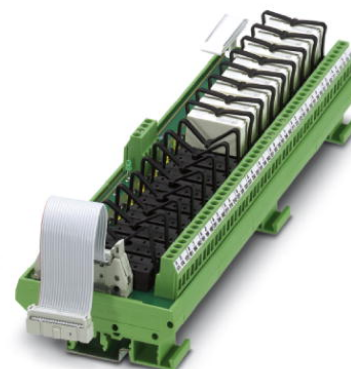



# UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC

Rendelési szám: 2979508

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2979508>VARIOFACE kimeneti bővítőmodul, 16 kisméretű kapcsolórelével,  
egyenként 1 váltóérintkező, dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 130336
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 495 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Bemeneti adatok**

Bemeneti feszültség $U_N$	24 V DC $\pm 10\%$
Védelem megnevezése	Szabadonfutó dióda
Védőkapcsolás/-alkatrész	üresjáratú dióda
Üzemi feszültség kijelző	LED zöld
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

#### Kimeneti adatok

Érintkező típusa	1 váltóérintkező
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Tartós határáram	5 A
Állapotjelzés	van

#### Általános adatok

A csatornák száma	16
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR- 24DC/21HC
Felszerelve	igen
Szélesség	259 mm
Magasság	77 mm
Mélység	59 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC
Szín	zöld

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Gerjesztőoldal
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűkesáv (2,54 mm)
Pólusszám	20

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Érintkezőoldal
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>

Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	8 mm

### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

#### Általános

2979498	UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC	VARIOFACE kimeneti modul, 16 miniatűr relével, egyenként 1 váltóérintkező, dugaszolt, 24 V DC-hez (alapmodul, relével)
---------	---------------------------	--

### Rajzok

Kapcsolási rajz

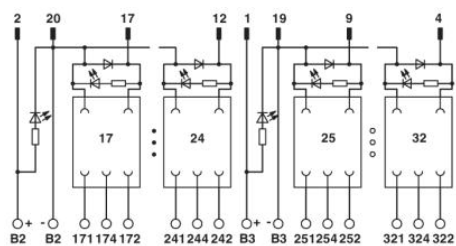

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;