


UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21


Rendelési szám: 2975722

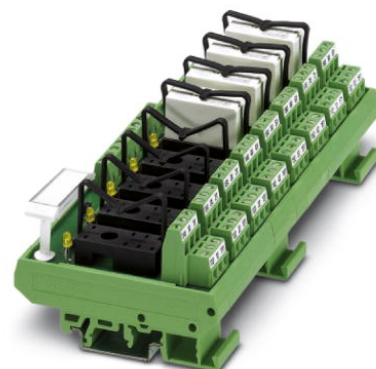

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2975722>

VARIOFACE modul, dugaszolóaljzattal 2 váltóérintkezővel rendelkező
8 miniatűr reléhez, fényjelzéssel



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 100810
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 551 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.12.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC \pm 10 %
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,9 ... 1,1
Védelem megnevezése	Szabadonfutó dióda
Védőkapcsolás/-alkatrész	üresjáratú dióda
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

Kimeneti adatok

Érintkező típusa	2 váltóérintkező
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC
Tartós határáram	5 A
Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár)	nincs

Általános adatok

A csatornák száma	8
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé vagy miniatűr optocsatoló
Felszerelve	nincs
Szélesség	168,8 mm
Magasság	77 mm
Mélység	59 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Vizsgálófeszültség relétekercselés/reléérintkező	2,5 kV AC
Szabványok/előírások	DIN VDE 0110
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC, oldala PA erősítetlen
Szín	zöld

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Bemenet
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	6 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

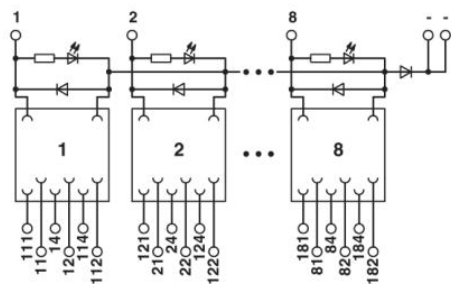

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;