

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC


Rendelési szám: 2974901

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2974901>

VARIOFACE kimeneti modul, dugaszolóaljzattal 16 db miniatűr reléhez, egyenként 1 váltóérintkező, 24 V DC-hez (alapegység és relé nélkül)



Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|--|
| EAN |  4 017918 089009 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85364190 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 495 (CAT-7-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

| | |
|--|--------------------|
| Bemeneti feszültség U_N | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,1 |
| Tip. bemeneti áram U_N esetén | 2 mA (Fényjelzés) |
| Védelem megnevezése | Szabadonfutó dióda |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Védőkapcsolás/-alkatrész | üresjáratú dióda |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Állapotjelző/csatorna | sárga LED |

Kimeneti adatok

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Érintkező típusa | 1 váltóérintkező |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Tartós határáram | 4 A |
| Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár) | nincs |

Általános adatok

| | |
|--|----------------------------------|
| A csatornák száma | 16 |
| | 32 |
| Lehetséges kapcsolóelemek | Miniatűr relé, REL-MR- 24DC/21HC |
| Felszerelve | nincs |
| Szélesség | 259 mm |
| Magasság | 77 mm |
| Mélység | 59 mm |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Vizsgálófeszültség relétekercselés/reléérintkező | 2,5 kV AC |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103 |
| Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
| Szerelési utasítás | térköz nélkül sorolhatóak |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC, oldala PA erősítetlen |
| Szín | zöld |

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Megnevezés csatlakozás | Kimenet |
| Csatlakozások száma | 52 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Pólusszám | 3 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm ² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm ² |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm ² |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 12 |
| Csavarmenet | M3 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Megnevezés csatlakozás | Bemenet |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Csatlakozási mód | IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm) |
| Pólusszám | 50 |

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

További termékek

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|------------------|----------------------------------|--|
| Általános | | |
| 2974891 | UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/ PLC | VARIOFACE kimeneti bővítőmodul, dugaszolóaljzattal 16 db miniatűr reléhez, egyenként 1 váltóérintkező, 24 V DC-re, (relé nélkül) |

Rajzok

Kapcsolási rajz

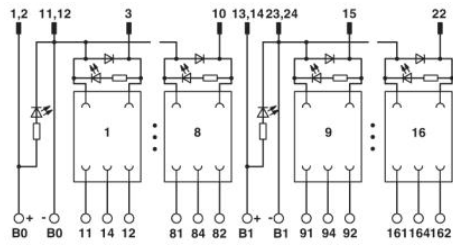

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;