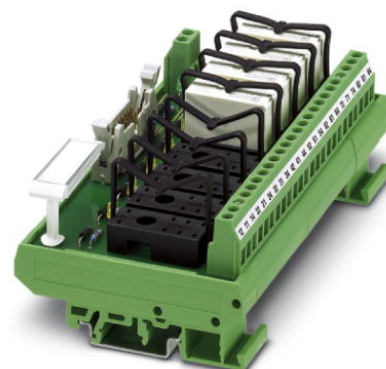



UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC

Rendelési szám: 2979485

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2979485>VARIOFACE kimeneti modul, 8 miniatűr relével, egyenként 1
váltóérintkező, dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 130350
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 494 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Bemeneti adatok**

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC $\pm 10\%$
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,8 ... 1,1
Tip. bemeneti áram U_N esetén	23 mA
Jellemző mválaszidő	9 ms

Tipikus visszaejtési idő	10 ms
Védelem megnevezése	Szabadonfutó dióda
Védőkapcsolás/-alkatrész	üresjáratú dióda
Üzemi feszültség kijelző	LED zöld
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

Kimeneti adatok

Érintkező típusa	1 váltóérintkező
Érintkező anyaga	AgCdO
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Tartós határáram	5 A
Maximális bekapcsolási áram	6 A
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	120 W (24 V DC, $\tau = 0$ ms)
	60 W (48 V DC, $\tau = 0$ ms)
	50 W (60 V, $\tau = 0$ ms)
	50 W (110 V DC, $\tau = 0$ ms)
	65 W (220 V DC, $\tau = 0$ ms)
	1250 VA (250 V AC, $\tau = 0$ ms)

Általános adatok

A csatornák száma	8
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR- 24DC/21HC
Felszerelve	igen
Szélesség	135 mm
Magasság	77 mm
Mélység	59 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC
Mechanikus élettartam	kb. 3×10^7 kapcsolási ütem
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak

Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC
Szín	zöld

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Gerjesztőoldal
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Érintkezőoldal
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	8 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

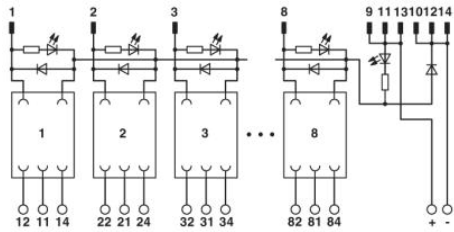

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;