

UM-32 RM/RT-G24/21/PLC


Rendelési szám: 2968373



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2968373>

VARIOFACE kimeneti modul, 32 miniatűr relével, 1 váltóérintkező,
dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 917517
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 493 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.12



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,85 ... 1,1
Tip. bemeneti áram U_N esetén	18 mA
Jellemző mválaszidő	8 ms

Tipikus visszajétségi idő	10 ms
Védelem megnevezése	Szabadonfutó dióda
Védőkapcsolás/-alkatrész	üresjáratú dióda
Üzemi feszültség kijelző	LED zöld
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

Kimeneti adatok

Érintkező típusa	egyszeres kontaktus, 1 váltóérintkező
Érintkező anyaga	AgNi
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Minimális kapcsolófeszültség	12 V AC/DC
Tartós határáram	5 A
Kapcsolóáram minimum	100 mA
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	120 W (24 V DC mellett)
	58 W (48 V DC mellett)
	48 W (60 V DC mellett)
	50 W (110 V DC mellett)
	80 W (220 V DC mellett)
	1250 VA (250 V AC-n)
Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár)	nincs

Általános adatok

A csatornák száma	32
Lehetséges kapcsolóelemek	Kisméretű kapcsolórelé, REL-MR-24DC/21HC
Felszerelve	igen
Szélesség	271 mm
Magasság	123 mm
Mélység	68 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Mechanikus élettartam	kb. 3×10^7 kapcsolási ütem
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Üzem mód	100 % ED

Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC, oldala PA erősítetlen
Szín	zöld

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Gerjesztőoldal
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	50

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Érintkezőoldal
Csatlakozások száma	100
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	3
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	8 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék Típus leírás Leírás

Relék

2961312	REL-MR- 24DC/21HC	dugaszolható miniatűr jelfogó, teljesítmény-érintkezővel tartósan nagy áramokra, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
---------	-------------------	---

Rajzok

Kapcsolási rajz

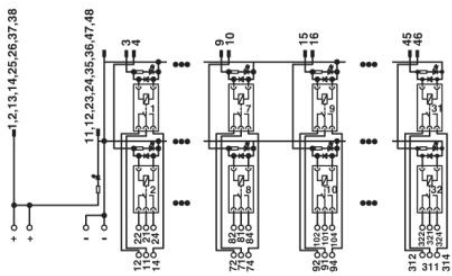

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;