

VAH

Rendelési szám: 1201468



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1201468>

Állítható fedlaptartó, fedelek kapcsos rögzítéséhez (3 mm vastagságig), CLIPFIX 35-tel és E/UK-val használható

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 017347
Csomag	10
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 505 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.09.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Szín	szürke
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Anyag	PA
Hőmérsékleti indexek (RTI / TI)	125/100

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1201442	E/UK	Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez

Általános

1201455	E/U	végtartó, szélessége: 8,5 mm, színe: szürke
---------	-----	---

Rajzok

Méreterajz

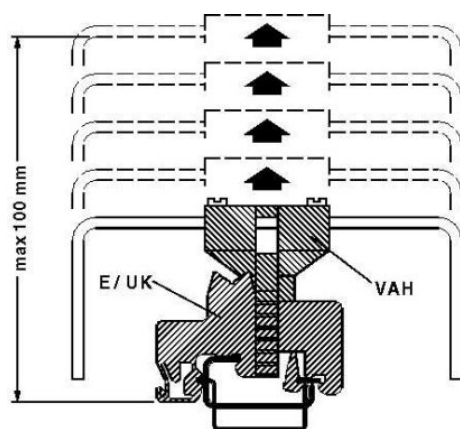

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;