


**AI-XL 6 -12 YE**

Rendelési szám: 3201945

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201945>

Érvéghüvely, Hossz: 23 mm, Szín: sárga

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 017918 117375
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 449 (CAT-5-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános**

Hossz (b)	23 mm
Szín	sárga
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Anyag	E-CU
Hüvelyhossz	12 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	8,7 mm
Hüvelyátmérő	3,6 mm
Szigetelőgallér vastagsága	0,3 mm
Hüvelyfalvastagság	0,2 mm

## Tanúsítványok



Tanúsítások


cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

Méretrajz

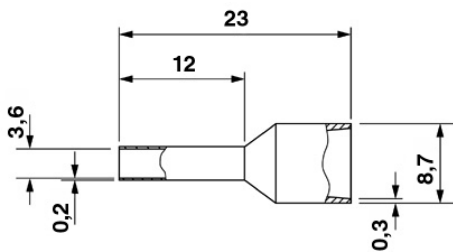

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;