

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO

Rendelési szám: 1436564



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436564>

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, aljzat, 4 pólusú, M12-SPEEDCON, A-kódolású, fal alatti/csavaros szerelés M12 menettel, elcsavarodás ellen védett, döntött forrasztócsatlakozással



Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 438636
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 30 (PC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.07.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)
--------------------------------	----------------------------------

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M12 x 1 lapos anyával
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

UL Recognized


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria


Furatterv

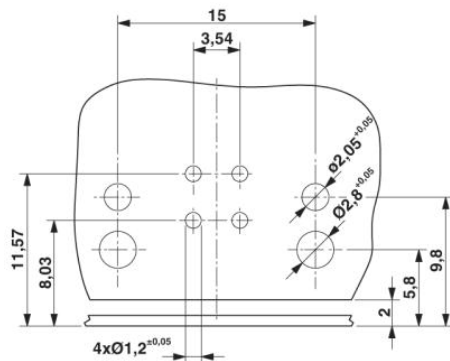


Méretrajz

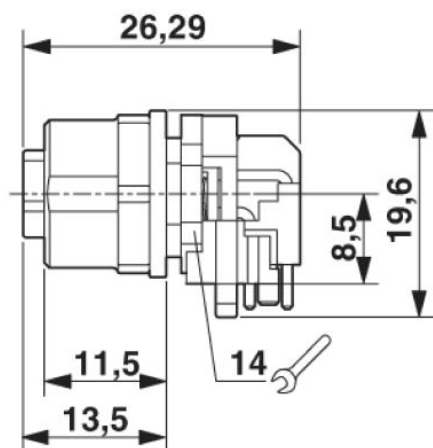


M12 beépíthető csatlakozó, aljzat,
oldalnézet

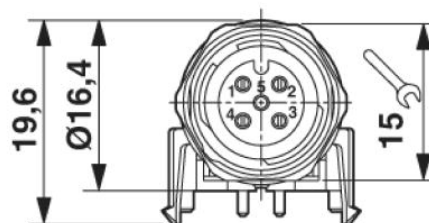


M12 beépíthető csatlakozó, aljzat,
előlnézet

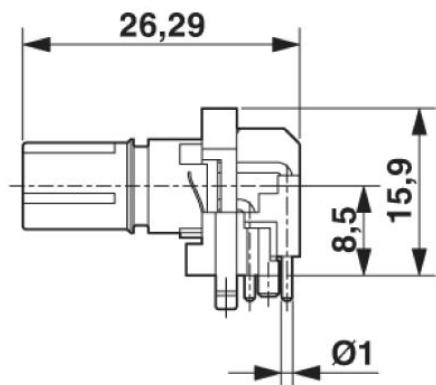


M12 beépíthető csatlakozó, aljzat, érintkezőtartó, oldalnézet

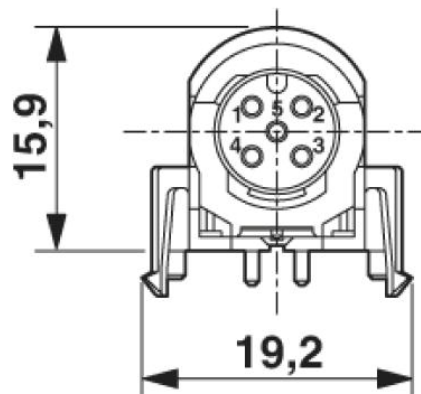

M12 beépíthető csatlakozó, aljzat, érintkezőtartó, előlnézet

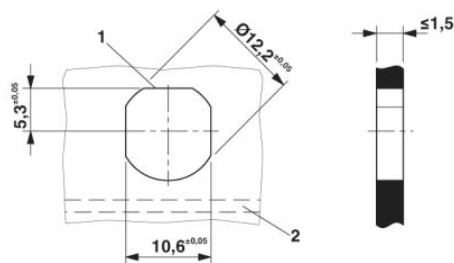


Tokozat kivágás M12 rögzítőmenethez, szerelőlap átmenő furattal (alternatíván lappal elcsavarodás elleni védelemként)

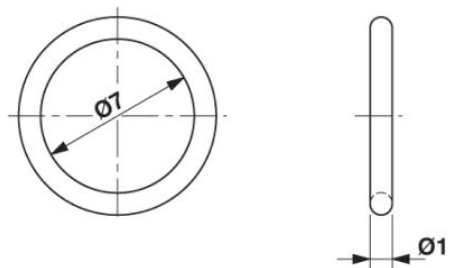


Választhatóan O-gyűrűvel (zöld) a nem dugaszolt állapotban való tömítettséghez - a szerelt O-gyűrűvel történő illesztés során a csatlakozónkénti 80N-os axiális illesztőerőt nem szabad túllépni! - Kerüljük a radiális erőket!

zárófelület a NYÁK lapon

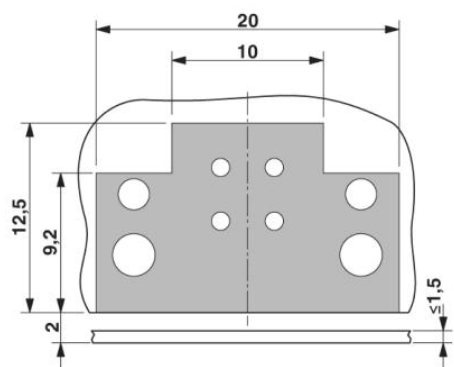

Sematikus rajz

M12 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, aljzatoldali nézet

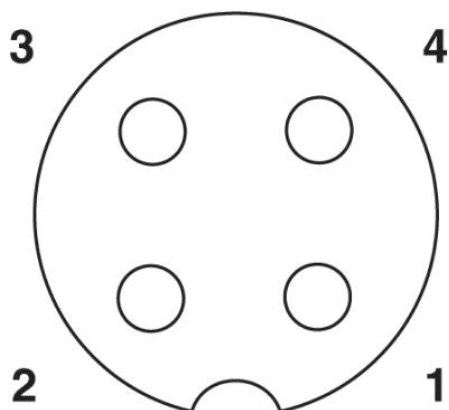

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;