

HC-M-BS-M16

Rendelési szám: 1646227



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646227>

Vakdugó, fémből, M 16 kivitel

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 927981
Csomag	10
Vámtarifa	74153300
Katalógusoldal információ	Oldal 559 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.28



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Anyag	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
O-gyűrű anyaga	NBR
Csatlakozóoldal menettípusa	M16
Védettségi	IP68
Szín	ezüstsínű
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C

Tanúsítványok

Tanúsítások


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

M16-os vakdugó

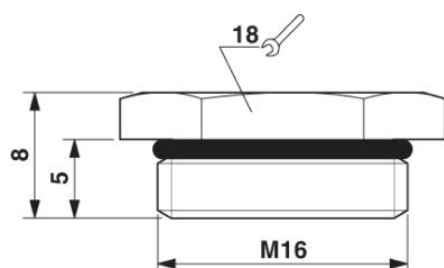

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;