

UW 25-POT

Rendelési szám: 3073500



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3073500>

Átvezető kapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Terhelőáram: 125 A, Keresztmetszet: 6 mm² - 35 mm², AWG 8 - 3, Ér
csatlakozási iránya a dugaszolás irányához: 0 °, Szélesség: 15,1 mm,
Szín: szürke

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 344678
Csomag	25
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 615 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.02.07



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	15,1 mm
-----------	---------

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	125 A
Méretezési átváltási szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I _N névleges áram	101 A
U _N névleges feszültség	800 V távtartó lappal
Nyitott oldalfal	nein

Csatlakozási adatok

Megjegyzés	Figyelem: A letöltőközpontban megtalálhatók az alumíniumvezetők csatlakoztatásával kapcsolatos termékjövőhagyások, csatlakozási keresztmetszetek és utasítások.
Tömör vezeték keresztmetszet min	6 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	35 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	10 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	25 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	10
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	2
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	25 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	10 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	10 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	2,5 mm ²

2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	10 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	10 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	19 mm
Idomszer	B 7
Csavarmenet	M5
Meghúzási forgatónyomaték min	4 Nm
Meghúzási nyomaték max.	4,5 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0816605	TMT 100 R	Jelölő kapsokhoz, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, nem perforált, Szerelési mód: Bepattintható az univerzális címkehoronyba, Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 6,35 x 101,5 mm
0811972	ZB 15:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 15,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 15,1 mm
0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 15 x 5,2 mm

szerszámok


1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x6,5x150 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-----------------	---

Általános

3074402	DP-UW 25	Távtartó lap, Szín: szürke
3074075	POT-UW 25	Tömítőlemez, Szín: szürke
3074541	UW 25-F	Peremes fedél, Szín: szürke

Rajzok

Méretrajz

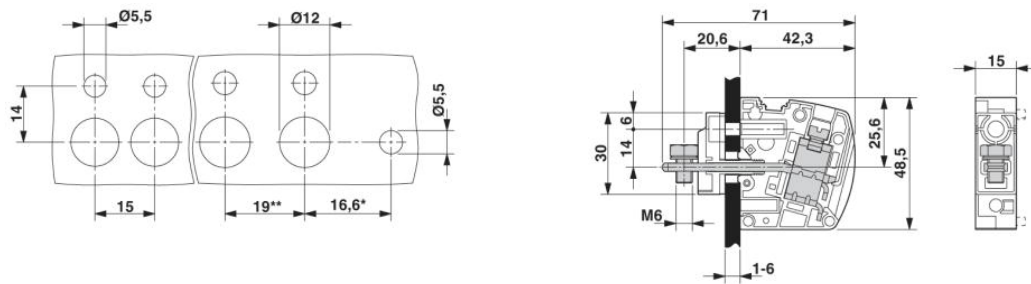

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;