

HC-D 8-I-CT-F

Rendelési szám: 1584363



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584363>

HEAVYCON aljzatbetét, D8 sorozat, 8 pólusú, krimpcsatlakozás, IP65 tömítőcsavarral

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 142625
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 407 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.03.19



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	D8-as kialakítású HEAVYCON tokozatokhoz, CK1,6-ED krimpérintkező (a krimpérintkezőt a csomag nem tartalmazza)
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt)
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III

Építési és vizsgálati előírások	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Pólusszám	8+PE
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Kialakítás	D7
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 14
Az egyes erek csupaszolási hossza	8 mm
	6 mm (2,5 mm ²)
Szerelési utasítás	A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.
Szerelési útmutató	A betétek a 42 V-nál nagyobb feszültség esetén csak műanyag tokozatba szerelhetők be, mivel nem létesíthető összeköttetés a földelővezeték és a tokozat között. A termék már tartalmaz egy IP65 tömítőcsavart.

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag (alternatíva: Au)
Érintkezőtartó anyaga	PA

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	50 V
Méretezési átütési szilárdság	0,8 kV
Méretezési áram	10 A

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...
Általános		
1645888	CK1,6-ED-BB	Vakdugó, CK 1,6-ED.. aljzatérintkező tartóinak lezárásához
1884869	VC-EW 1,6	Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz


Rajzok

Diagram

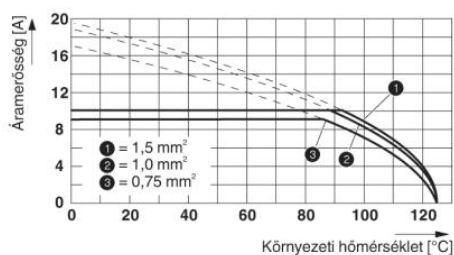


Derating görbe: HC-D...C sorozat

Méretrajz

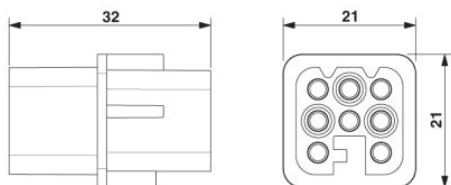

Aljzatbetét

Sematikus rajz

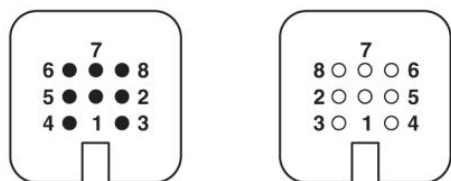

Csatlakozóoldali pólusábra: balra a dugasz, jobbra az aljzat

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;