


CK1,0-ED-1,0ST AU

Rendelési szám: 1409082

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409082>

Csavart 1,0 mm-es krimpérintkező, egyszeres dugaszérintkező,
vezeték-keresztmetszet: 0,14 - 1,0 mm², aranyozott

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 619400
Csomag	100
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 53 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.09.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	HC-MOT-AFL-SET -hez
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 1 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 18

Az egyes erek csupaszolási hossza	4,5 mm
-----------------------------------	--------

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötívözet
Érintkezőfelület anyaga	aranyozott

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

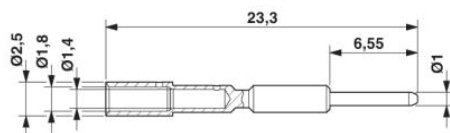

Méreterajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;