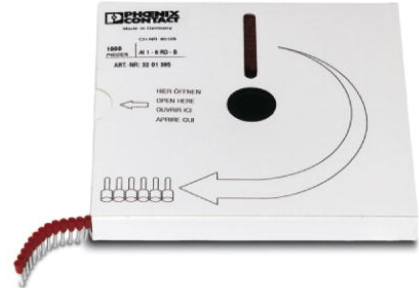


## AI 0,5 - 8 OG-B


Rendelési szám: 3201563

Az ábrán az AI 1,5 - 8 változat látható, piros színben

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201563>

Érvéghüvely, Hossz: 14 mm, Szín: narancssárga

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 126254
Csomag	1000
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 479 (CAT-5-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Hossz (b)	14 mm
Szín	narancssárga
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Anyag	E-CU
Hüvelyhossz	8 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	2,5 mm
Hüvelyátmérő	1,1 mm
Szigetelőgallér vastagsága	0,25 mm
Hüvelyfalvastagság	0,15 mm

## Tanúsítványok



Tanúsítások


cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

Méretrajz

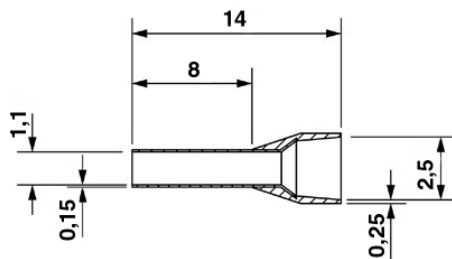

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;