

SK 5

Rendelési szám: 3025338



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3025338>

Árnyékoló csatlakozókapocs, árnyékoló kalapsínekre történő
felhelyezéséhez, az átmeneti ellenállás < 1 mOhm

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 051835
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 522 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.12.08



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	1
Szín	ezüstsínű

Méretek

Hossz	19,5 mm
-------	---------

Szélesség	9 mm
Magasság	46,80 mm

Műszaki adatok

Kapocshelyek mechanikai szilárdságvizsgálata (5-szörös vezetékcsatlakozás)	A vizsgálaton megfelelt
Rezgés, szélessávú zörej vizsgálati specifikációja	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Vizsgálati spektrum	1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon
Vizsgálati frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ f_2 -ig = 150 Hz
ASD-szint	0,02 g ² /Hz
Gyorsulás	0,8 g
Vizsgálati időtartam tengelyenként	5 h
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely
Rezgés, szélessávú zörej vizsgálatának eredménye	A vizsgálaton megfelelt
Sokk vizsgálat vizsgálati specifikációja	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Sokkforma	Félszínusz
Gyorsulás	5 g
Sokk időtartama	30 ms
Sokkok mennyisége irányonként	3
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Sokk vizsgálat eredménye	A vizsgálaton megfelelt

Csatlakozási adatok

Csavarmenet	M4
Meghúzási nyomaték max.	0,4 Nm
Csatlakozási mód	Felcsavározás

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
3025341	AB-SK	Tartóbak gyűjtősínéhez
0404428	AB/SS	Tartóbak szigetelőanyagból, tartócsavarral, választhatóan 3 x 10 mm vagy 6 x 6 mm méretű gyűjtősínéhez használható, színe: szürke
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	nullvezető gyűjtősín, 3 mm x 10 mm, hossza: 1000 mm

Általános


0404017	AK 4	Betápláló kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Szélesség: 7 mm, Színe: ezüstsínű
0421032	AKG 4 BK	Csatlakozó kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Szélesség: 7 mm, Színe: fekete
0421029	AKG 4 GNYE	Csatlakozó kapocs, Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás, Terhelőáram: 41 A, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Szélesség: 7 mm, Színe: zöld-sárga

Rajzok

Diagram

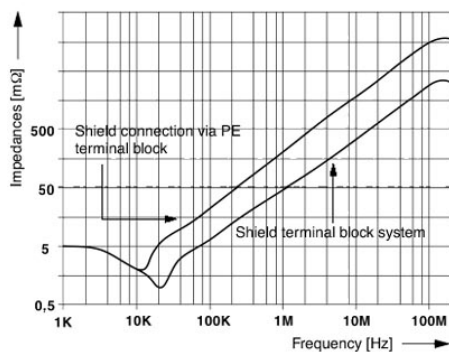

Méreterajz

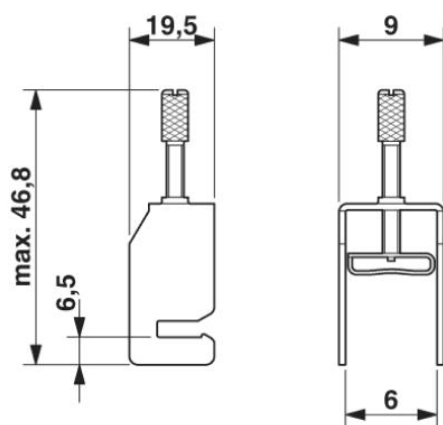

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;