

## PP-H 6/ 1-L

Rendelési szám: 3061664



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3061664>

Saját kezűleg konfekcionálható csatlakozó, egyszeres, nem áthidalható, egy vezeték csatlakoztatására, 1 pólusú

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 650311        |
| Csomag                    | 50                     |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 415 (CAT-3-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.02.08



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Emeletek száma                      | 1      |
| Csatlakozások száma                 | 1      |
| Szín                                | szürke |
| Szigetelőanyag                      | PA     |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0     |

#### Méreték

|           |         |
|-----------|---------|
| Szélesség | 8,2 mm  |
| Hossz     | 21 mm   |
| Magasság  | 49,3 mm |

#### Műszaki adatok

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Maximális terhelőáram              | 41 A (6)  |
| Méretezési átültési szilárdság     | 8 kV      |
| Szennyeződési fok                  | 3         |
| Tűlfeszültség kategória            | III       |
| Szigetelőanyag csoport             | I         |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 61984 |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 41 A      |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 1000 V    |
| Nyitott oldalfal                   | nein      |
| Pólusszám                          | 1         |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                               | 0,5 mm <sup>2</sup>      |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                               | 10 mm <sup>2</sup>       |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                           | 20                       |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                           | 8                        |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                           | 0,5 mm <sup>2</sup>      |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                           | 6 mm <sup>2</sup>        |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                        | 20                       |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                      | 10                       |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min      | 0,5 mm <sup>2</sup>      |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max      | 6 mm <sup>2</sup>        |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min          | 0,5 mm <sup>2</sup>      |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max          | 6 mm <sup>2</sup>        |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup>      |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max   | 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Csatlakozási mód                                                               | Direkt rugós csatlakozás |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Idomszer           | A5    |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás     | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0818137        | UC-TMF 8         | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 5,1 mm                     |
| 0824654        | UC-TMF 8 CUS     | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 5,1 mm                                                   |
| 0828748        | UCT-TMF 8        | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,4 x 4,7 mm |
| 0829672        | UCT-TMF 8 CUS    | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,4 x 4,7 mm                                                   |
| 0825030        | ZBF 8 CUS        | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 8,15 mm                                                  |
| 0808781        | ZBF 8:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 8 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 8,15 mm                                                 |

#### Lengő tokozat

|         |        |                                                                                               |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000680 | PH 6/2 | Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 16,4 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 2, Szín: szürke |
| 3000681 | PH 6/3 | Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 24,6 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 3, Szín: szürke |
| 3000682 | PH 6/4 | Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 32,8 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 4, Szín: szürke |
| 3000683 | PH 6/5 | Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 41 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 5, Szín: szürke   |
| 3000684 | PH 6/6 | Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 49,2 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 6, Szín: szürke |
| 3000685 | PH 6/7 | Kábeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 57,4 mm, Magasság: 52,3 mm, Pólusszám: 7, Szín: szürke |

#### dugasz/adapter

|         |           |                                |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK | Szigetelő hüvely, Szín: fekete |
| 0201689 | MPS-IH BU | Szigetelő hüvely, Szín: kék    |
| 0201702 | MPS-IH GN | Szigetelő hüvely, Szín: zöld   |
| 0201728 | MPS-IH GY | Szigetelő hüvely, Szín: szürke |
| 0201676 | MPS-IH RD | Szigetelő hüvely, Szín: vörös  |
| 0201663 | MPS-IH WH | Szigetelő hüvely, Szín: fehér  |
| 0201692 | MPS-IH YE | Szigetelő hüvely, Szín: sárga  |
| 0201744 | MPS-MT    | vizsgálódugasz                 |

#### szerelés

|         |          |                                                                           |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3040559 | PR       | Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga                                 |
| 3040630 | PR/2     | Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga                                 |
| 3040614 | PRZ      | Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040591 | PSH 3- 6 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete                             |
| 3040601 | PSH 5-10 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete                             |
| 3040627 | PZ/2     | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete                          |

#### szerszámok

|         |               |                                                                                                                                         |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204520 | SZF 2-0,8X4,0 | Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,8x4,0x100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Általános

|         |         |              |
|---------|---------|--------------|
| 3000769 | HSR 6/8 | Kábelbilincs |
|---------|---------|--------------|

## Rajzok


### Kapcsolási rajz

---



### Sematikus rajz

---

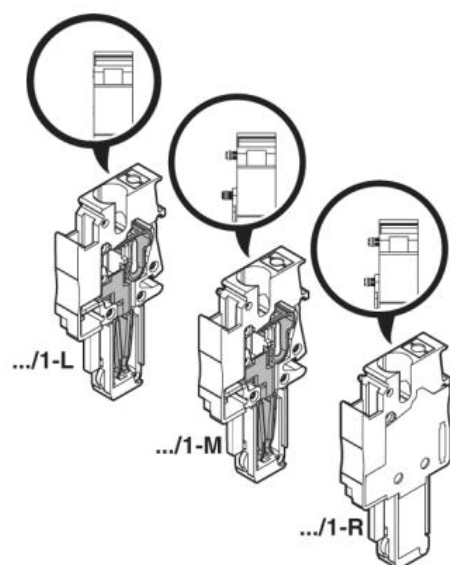

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;