


## HC-D 7-I-CT-F

Rendelési szám: 1584347

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584347>HEAVYCON aljzatbetét, D7 sorozat, 7 pólusú, krimpcsatlakozás, IP65  
tömítőcsavarral

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 142601
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 407 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.03.19



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Megjegyzés	D7 kialakítású HEAVYCON tokozatokhoz, CK1,6-ED krimpérintkező (a krimpérintkezőket nem mellékeljük)
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt)
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III

Építési és vizsgálati előírások	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Pólusszám	7+PE
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Kialakítás	D7
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 14
Az egyes erek csupaszolási hossza	8 mm
	6 mm (2,5 mm <sup>2</sup> )
Szerelési utasítás	A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.
Szerelési útmutató	A betétek a 42 V-nál nagyobb feszültség esetén csak műanyag tokozatba szerelhetők be, mivel nem létesíthető összeköttetés a földelővezeték és a tokozat között. A termék már tartalmaz egy IP65 tömítőcsavart.

#### Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag (alternatíva: Au)
Érintkezőtartó anyaga	PA

#### Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési átütési szilárdság	4 kV
Méretezési áram	10 A

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...
<b>Általános</b>		
1645888	CK1,6-ED-BB	Vakdugó, CK 1,6-ED.. aljzatérintkező tartóinak lezárásához
1884869	VC-EW 1,6	Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz


## Rajzok

### Diagram

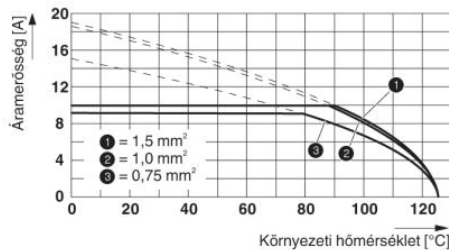


Derating-görbe: HC-D 7-I-CT.. sorozat

### Méretrajz

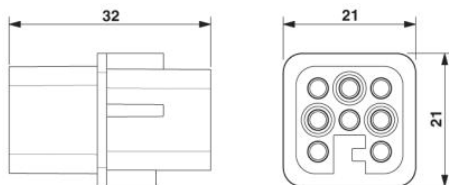

Aljzatbetét

### Sematikus rajz

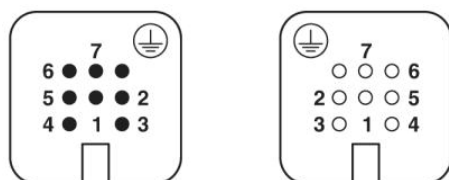

Csatlakozóoldali pólusábra: balra a dugasz, jobbra az aljzat

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;