


# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 240V

Rendelési szám: 1527935

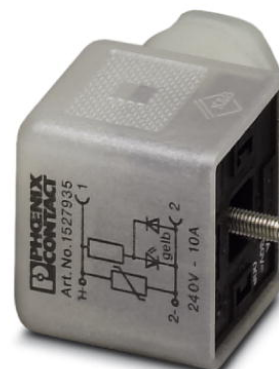

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527935>

Szelep dugasz, 3-pólusú, Szelep dugasz A, a következővel: 1  
LED, kapcsolva a következővel: varisztor, Csavaros csatlakozás,  
Tömszelence Pg9, A kábel külső átmérője 6 mm ... 8 mm

## Kereskedelmi adat

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| EAN                       | 4 017918 981051     |
| Csomag                    | 1                   |
| Vámtarifa                 | 85366990            |
| Katalógusoldal információ | Oldal 110 (PC-2009) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.21



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Méretezési áram 40 °C-nál | 10 A     |
| Méretezési feszültség     | 230 V    |
| Pólusszám                 | 3        |
| Átmeneti ellenállás       | ≤ 15 mΩ  |
| Szigetelési ellenállás    | ≥ 100 MΩ |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (Szelepdugasz) |
|--------------------------------|---------------------------------|

#### Általános jellemzők

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Túlfeszültség kategória                    | II                                           |
| Szennyeződési fok                          | 3                                            |
| Védettség                                  | IP65                                         |
| A szelepdugasz érintkezőjének anyaga       | CuSn                                         |
| A szelepdugasz érintkezőfelületének anyaga | Ni                                           |
| Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga         | PA6                                          |
| Szelepdugasz tokozat anyaga                | PA6                                          |
| Tömítés anyaga                             | NBR                                          |
| Csatlakozási mód                           | Csavaros csatlakozás                         |
| Érkeresztmetszet                           | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG vezeték-keresztmetszet                 | 22 ... 16                                    |
| Vezeték külső átmérője                     | 6 mm ... 8 mm                                |
| Állapotjelzés                              | 1 LED                                        |
| Védőkapcsolás/-alkatrész                   | varisztor                                    |

#### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


#### Rajzok

Méreterajz

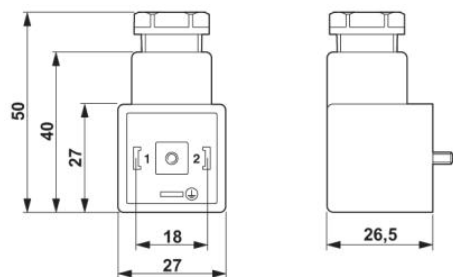

#### Kapcsolási rajz

---

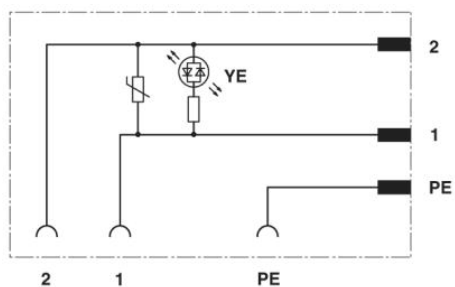

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;