

UW 10/S

Rendelési szám: 3073335



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3073335>

Átvezető kapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Terhelőáram: 76 A, Keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 8,
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához: 0 °, Szélesség: 10,1 mm, Szín: szürke

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 344586
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 610 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.02.07



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	10,1 mm
-----------	---------

Műszaki adatok

Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I_N névleges áram	57 A
U_N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	nein
Pólusszám	2

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	10 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	6
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	10 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	10 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	4 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	2,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²

2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	6 mm ²
Vezeték keresztmetszet tömör behelyezhető áthidalóval max.	10 mm ²
Vezeték keresztmetszet rugalmas behelyezhető áthidalóval max.	10 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	11 mm
Idomszer	B 6
Csavarmenet	M4
Meghúzási forgatónyomaték min	1,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	1,8 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0816210	TMT 10 R	Jelölő kapcsokhoz, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, perforált, Szerelési mód: Bepattintható az univerzális címkehoronyba, Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 6,35 x 10,15 mm
0818069	UC-TM 10	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 9,6 x 10,5 mm

0818124	UC-TMF 10	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 9,6 x 5,1 mm
1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 10,15 mm
0809997	ZBF10:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 10 mm

szerszámok

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-----------------	---

Általános


3074389	DP-UW 10	Távtartó lap, Szín: szürke
3074059	POT-UW 10	Tömítőlemez, Szín: szürke
3074525	UW 10-F	Peremes fedél, Szín: szürke

átkötések

0203153	EB 2-10	Behelyezhető híd, Pólusszám: 2, Szín: szürke
0203328	EB 3-10	Behelyezhető híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke
0203137	EB 10-10	Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke

Rajzok

Méreterajz

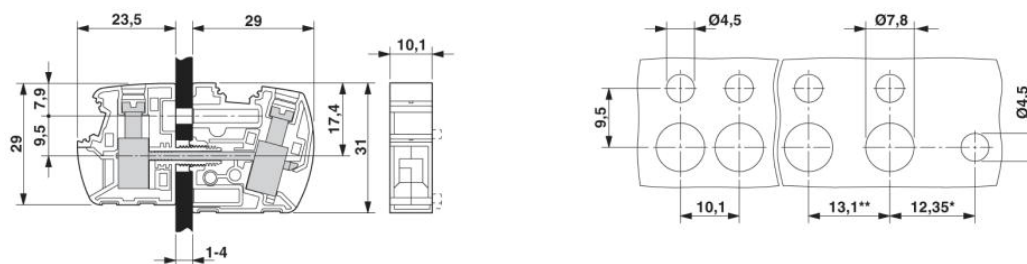

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;