

HC-NPT-1 1/4-M40


Rendelési szám: 1687587

Az ábrán a HC-NPT-1/2-M20 változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1687587>

NPT adapter, IP68, max. 5 bar, O-gyűrű tömítéssel, 1 1/4"-ről M40-re

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 822736
Csomag	10
Vámtarifa	74199990
Katalógusoldal információ	Oldal 559 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Anyag	Nikkelezett sárgaréz
O-gyűrű anyaga	NBR
Csatlakozóoldal menetfajta	M40
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

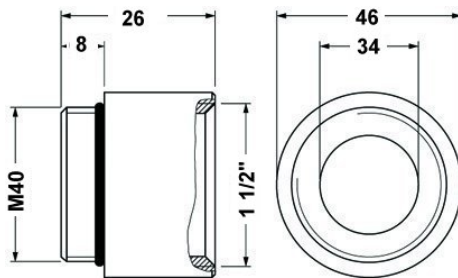

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;