

VC-TR4/5M-PEA


Rendelési szám: 1607088

Az ábrán a VC-TR 1/2 M-PEA változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607088>

Lengő keret érintkezőbetétes modulokhoz, PE-csatlakozással a tokozathoz, 4. felépítés, a betét-modulok száma 5

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 940911
Csomag	5
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 33 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Kialakítás	VC4
Magasság	27,5 mm
Szélesség	95,2 mm
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Anyag	PA-GF

Elektronikaház anyaga	Műanyag
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Funkciórajz

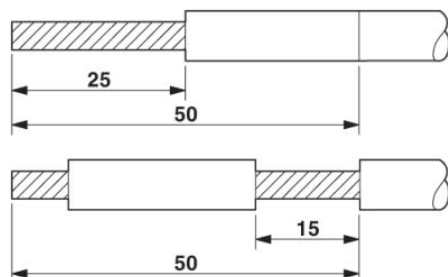

Méretrajz

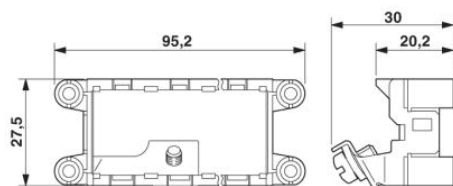

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;