

## VC-TR2/3M


Rendelési szám: 1852901

Az ábrán a VC-TR 1/2 M változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852901>

Lengő keret, PE nélkül, érintkezőbetétes modulokhoz, VC 2-es kialakítás, betétmodulok száma: 3

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 133740
Csomag	5
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 358 (PC-2009)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Kialakítás	VC2
Magasság	27,5 mm
Szélesség	65,2 mm
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Anyag	PA-GF

Elektronikaház anyaga	Műanyag
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

### Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Rajzok

Méreterajz

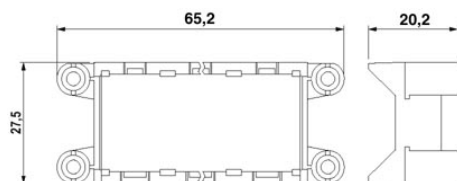

VC-TR2/3M Rendelési szám: 1852901

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852901>

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;