


VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7

Rendelési szám: 2322676

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322676>

VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábelekkel a SMATIC S7 300-hoz, 2 x 8 csatorna csatlakoztatható, kábelhossz: 1 m

| Kereskedelmi adat | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 452403 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85444290 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 449 (CAT-7-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.01.16



 
Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

| Általános adatok | |
|------------------|---|
| Megjegyzés | Analóg I/O kártyák: A rövidzárlatok megelőzése érdekében mindkét hidat el kell távolítani! Nem kerülhet sor feszültségbetáplálásra a homlokadapteren! |
| | Digitális I/O kártyák: A homlokapter gyárilag a potenciálhoz van kötve. A hidak eltávolításával potenciálleválasztás érhető el (8-as csoportokban). |

| | |
|---|-------------------------------|
| U _N névleges feszültség | < 50 V AC |
| | 60 V DC |
| Rákapcsolható csatornák | 16 |
| Csatlakozók csatlakozástechnikája | IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm) |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Csatlakozók pólusszáma | 14 |
| Max. megengedett áram | 1 A (áganként) |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| | IEC 62103 |
| | DIN EN 50178 |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 0,8 kV |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Tűlfeszültség kategória | III |

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

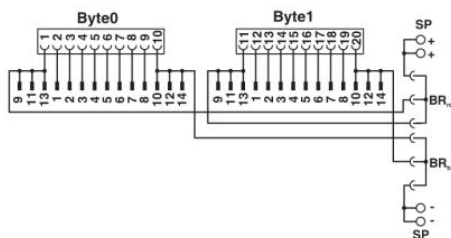

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;