



VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300

Rendelési szám: 2900675

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900675>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-SUB-miniatűr dugasz csatlakozóval, NS 35 hordozósínre szereléshez, pólusszám: 37

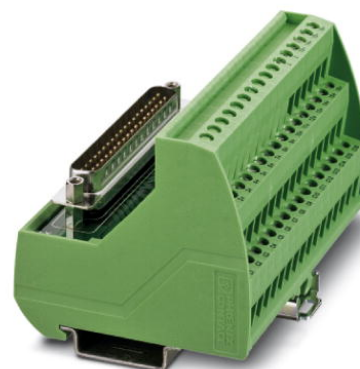

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 535564
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 439 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.08.03



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
U_N névleges feszültség	24 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	2 A
Pólusszám	37
Szélesség	88 mm
Magasság	69 mm

Mélység	62 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	DIN EN 50178

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M 3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	D-SUB tűskesáv
Pólusszám	37

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300 csatlakozási ábra

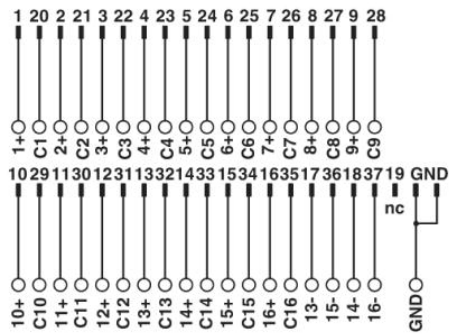

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;