

## VS-08-T-H-RJ45/IP67

Rendelési szám: 1652732



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652732>

RJ45 lengő tokozat, IP67, VS-08-ST-H11-RJ45 és VS-08-ST-H21-RJ45 tollbetéthez, Push-Pull reteszeléssel a falra szerelhető kerethez, 5,0 mm ... 8,5 mm vezetékátmérőhöz, színe szürke

### Ethernet

#### Kereskedelmi adat

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| EAN                       | 4 017918 952877       |
| Csomag                    | 5                     |
| Vámtarifa                 | 85472000              |
| Katalógusoldal információ | Oldal 82 (CAT-2-2013) |

#### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

#### Muszaki adatok

##### Mechanikai paraméterek

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Csatlakoztatási ciklus         | ≥ 1000           |
| Vezeték külső átmérője         | 5 mm ... 8,5 mm  |
| Vezetékleágazás                | egyenes          |
| Szín                           | szürke           |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |

#### Anyagadatok

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0   |
| Elektronikaház anyaga               | PA   |
| O-gyűrű anyaga                      | FPM  |
| Kábeltömítés anyaga                 | NBR  |
| Védettség                           | IP67 |

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|--------|--------------|--------|
|--------|--------------|--------|

#### Védőfedél


|         |            |                                                                                                                     |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1653757 | VS-SCRJ-PC | IP67 védőfedél, a tollbetétek lefedéséhez az IP67 lengő tokozatban, VS-SCRJ-..., VS-04-..., VS-06-... und VS-08-... |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Általános

|         |                   |                                                                                                                                         |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1652716 | VS-08-ST-H11-RJ45 | RJ45 tollbetét, CAT5e, 8 pólusú, árnyékolt, IDC csatlakozástechnika, AWG 27... 26 sodrathoz, húzó tehermentesítéssel                    |
| 1652729 | VS-08-ST-H21-RJ45 | RJ45 dugaszbetét, CAT6, 8 pólusú, árnyékolt, IDC késes csatlakozás, AWG 25... 24 sodrott és AWG 24 tömör érhez, húzó tehermentesítéssel |

#### Rajzok

Méreterajz

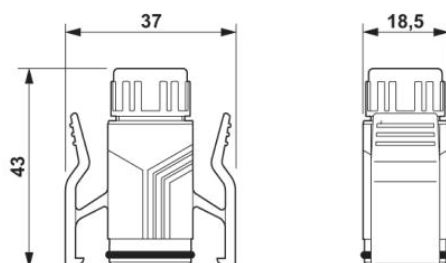

RJ45 lengő tokozat IP67

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;