

VS-09-BU-DSUB-EG

Rendelési szám: 1688803



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688803>

D-SUB érintkezőbetét, 1-as Shell méret, 9 jelérintkezővel, érintkező típusa aljzat, forrasztócsészével, egyenes, rögzítés 3 mm-es furattal, a VS-09... falra szerelő kerethez és lengő tokozathoz

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 822934
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 210 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	9
Profil	D-SUB 9
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	Forrasztókehely
Csatlakozási keresztmetszet	0,5 mm ²

AWG csatlakozási keresztmetszet	20
Dugaszerő jelérintkezőnként	$\leq 3,40 \text{ N}$
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	acél sárgára krómozott
Érintkezőtartó anyaga	Poliészter GF
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	nikkelre aranyozott

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési átütési szilárdság	1 kV
Méretezési áram	5 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretrajz

D-SUB érintkezőbetét

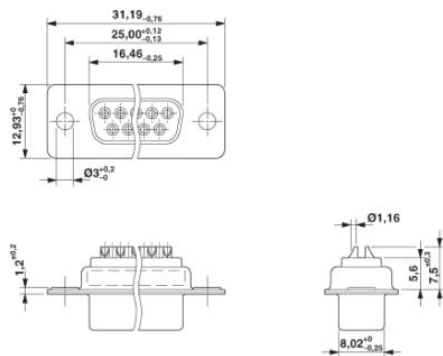

Sematikus rajz

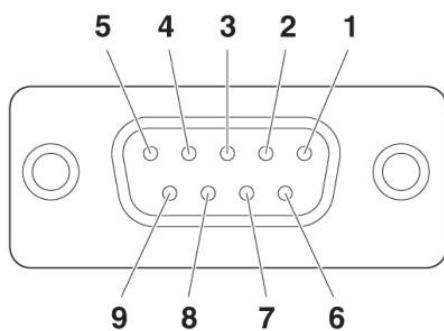

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;