

UMK- EC56/FRONT 2,5V/R

Rendelési szám: 2976161


Az ábrán az UMK- EC 56/FRONT 2,5 V/R és az UMK- EC 56/FRONT 2,5 V/L változatok kombinációja szerepel

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2976161>

VARIOFACE modul, dugaszolt ELCO csatlakozással, NS 35/7,5 sínre szerelhető, 8016 jobbos tűléccel, tűk száma: 56



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 089238
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 543 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2012.04.13



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	< 25 V AC
	30 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1,5 A
Az összes ág összegárama maximum	28 A (56 ág, áganként 0,5 A)
Pólusszám	56

Szélesség	77 mm
Magasság	146,3 mm
Mélység	47,5 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	800 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Csupaszolási hossz	9 mm
Csavarmenet	M2,5

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	ELCO csatlakozás
Csatlakozások száma	2
Csatlakozási mód	ELCO csatlakozó
Pólusszám	56

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Csatlakozási rajz

Kapocs	ELCO dugasz
X	N.C.
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	H
8	J
9	K
10	L
11	M
12	N
13	P
14	R
15	S
16	T
17	U
18	V
19	W
20	X
21	a
22	b
23	c
24	d
25	e
26	f
27	h
28	i
29	k
30	l
31	m
32	n
33	p
34	r
35	s
36	t
37	u
38	v
39	w
40	x
41	y
42	z
43	AA
44	BB
45	CC

Méretrajz

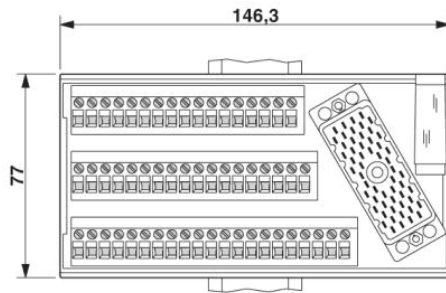

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;