

FLKM 50-PA-S400

Rendelési szám: 2294500



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294500>

VARIOFACE homlokadapter, Siemens SIMATIC® S7-400-hoz, 1 x 32
csatorna csatlakoztatható

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 129750
Csomag	2
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 458 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.06.09



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U _N névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Rákapcsolható csatornák	32
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Csatlakozók száma	1

Csatlakozók pólusszáma	50
Pólusszám	50
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Max. megengedett áram	1 A (áganként)
	8 A (csatlakozásonként, betáplálás külön feszültségellátással)
Max. megengedett összegáram	2 A (Bájonként, csatlakozón keresztül történő betáplálás esetén)
	8 A (áthidalt külön feszültségellátással történő betáplálás esetén)
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

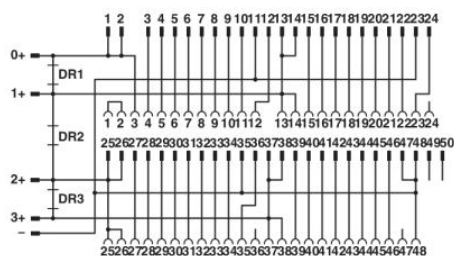

FLKM 50-PA-S400 kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;