


FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Rendelési szám: 2314749

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314749>

VARIOFACE-homlokadapter, SIMATIC® S7-300-hoz, csak a MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A-val együtt. Csatlakoztatható kártyák: 331-7KF02-0AB0, 331-7KB02-0AB0 und 331-7TF0-0AB01.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 155205
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 454 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.04.12



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	30 V AC/DC
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Csatlakozók száma	1
Csatlakozók pólusszáma	16
Pólusszám	16

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Max. megengedett áram	50 mA (áganként)
	500 mA (csatlakozásonként, betáplálás külön feszültségellátással)
Szabványok/előírások	DIN EN 50178
	IEC 62103
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	0,5 kV / alapszigetelés
Névleges szigetelési feszültség	50 V
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Névleges működési mód	100 % ED
Védettség	IP20

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

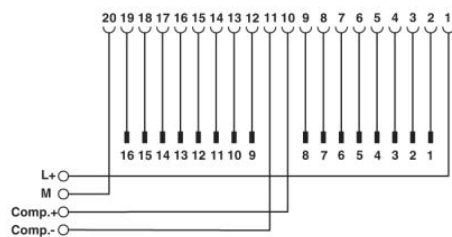

FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;