

VS-08-ST-H11-RJ45

Rendelési szám: 1652716



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652716>

RJ45 tollbetét, CAT5e, 8 pólusú, árnyékolt, IDC csatlakozástechnika,
AWG 27... 26 sodrathoz, húzó tehermentesítéssel

Ethernet

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 952860
Csomag	5
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 78 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.08



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	8
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 750
Csatlakozási mód	IDC csatlakozástechnika
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 0,18 mm ² (sodrott)
AWG csatlakozási keresztmetszet	27 ... 26 (sodrott)

Vezetékleágazás	egyenes
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Érintkezőtartó anyaga	PC
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen

Villamos paraméterek

Pólusszám	8
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Méretezési áram	0,5 A
Túlfeszültség kategória	I
Szennyeződési fok	2

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Lengő tokozat

1652732	VS-08-T-H-RJ45/IP67	RJ45 lengő tokozat, IP67, VS-08-ST-H11-RJ45 és VS-08-ST-H21-RJ45 tollbetéthez, Push-Pull reteszeléssel a falra szerelhető kerethez, 5,0 mm ... 8,5 mm vezetékátmérőhöz, színe szürke
1658671	VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK	RJ45 lengő tokozat, IP67, VS-08-ST-H11-RJ45 és VS-08-ST-H21-RJ45 tollbetéthez, Push-Pull reteszeléssel a falra szerelhető kerethez, 5,0 mm ... 8,5 mm vezetékátmérőhöz, színe fekete

Törésgátló könyök


1654756	VS-08-KS-H/GN	RJ45 törésgátló könyök, VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45 tollbetéthez, legfeljebb 7 mm-es átmérőjű vezetékekhez, színe zöld
1654743	VS-08-KS-H/GY	RJ45 törésgátló könyök, VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45 tollbetéthez, legfeljebb 7 mm-es átmérőjű vezetékekhez, színe szürke

szerszámok

1653265	VS-CT-RJ45-H	Krimpelőszerszám, fogó, VS-08-ST-H...-RJ45 és VS-08-RJ45-10G/C RJ45-ös betétekhez
---------	--------------	---

Rajzok

Méreterajz

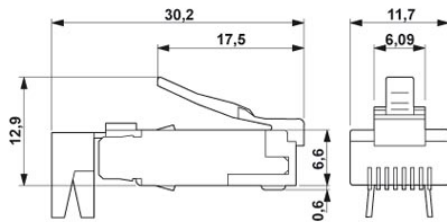

RJ45-ös dugaszbetét

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;