


## VC-AR4/5M-S88888-SET


Rendelési szám: 1607431

Az ábrán a 40 pólusú változat látható

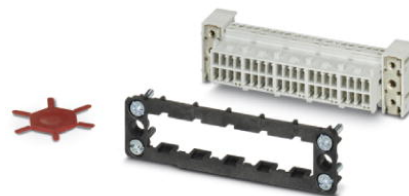

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607431>

Érintkezőbetétekből álló készlet a felszerelési oldal számára, lengő keret PE-vel, 4 rögzítőcsavar, előre szerelt 8 pólusú érintkezőbetétek, 6 kódolóprofil, 2 falra szerelhető perem

| Kereskedelmi adat         |  |
|---------------------------|--|
| EAN                       | <br>4 017918 941147 |
| Csomag                    | 5  |
| Vámtarifa                 | 85366990   |
| Katalógusoldal információ | Oldal 24 (CAT-2-2013)  |

#### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

| Muszaki adatok      |  |
|---------------------|--|
| Általános adatok    |  |
| Megjegyzés          | A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni. |
| Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás   |
|                     | Csavaros csatlakozás   |
| Meghúzási nyomaték  | 0,22 Nm ... 0,25 Nm  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)       | -40 °C ... 100 °C                            |
| Szennyeződési fok                    | 3  |
| Túlfeszültség kategória              | III  |
| Csatlakoztatási ciklus               | ≥ 100  |
| Kialakítás                           | VC4  |
| Tömör vezeték keresztmetszet min     | 0,14 mm <sup>2</sup>                         |
| Tömör vezeték keresztmetszet max     | 1,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm <sup>2</sup>                         |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 0,75 mm <sup>2</sup>                         |
| Csatlakozási keresztmetszet          | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG csatlakozási keresztmetszet      | 30 ... 14                                    |
| Az egyes erek csupaszolási hossza    | 7 mm   |

 
#### Anyagadatok

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0      |
| Érintkező anyaga                    | CuZn    |
| Érintkezőfelület anyaga             | ónozott |
| Érintkezőtartó anyaga               | PA      |

#### Villamos paraméterek

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Méretezési feszültség (III/3)      | 160 V  |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 160 V  |
| Méretezési átütési szilárdság      | 2,5 kV |
| Méretezési átültési szilárdság     | 2,5 kV |
| Méretezési áram                    | 10 A   |
|                                    | 10 A   |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 10 A   |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Méretrajz

---

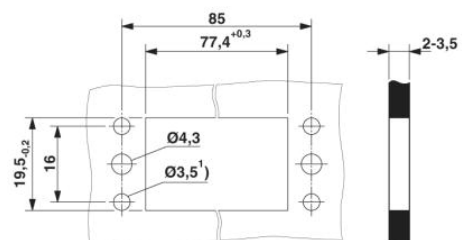

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;