

SACC-M 8MR-4CON-SH

Rendelési szám: 1436466



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436466>

Szenzor/aktor csatlakozó, dugasz, döntött, 4 pólusú, M8 árnyékolt, forrasztócsatlakozás, fém recés csavar, kábelátmérő max. 5 mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 436380
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 18 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.07.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,2 Nm (M8 recés csavar)
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PUR / PA 66
Fogantyútest anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Forrasztható csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,08 mm ² ... 0,34 mm ²
AWG vezeték-keresztmetszet	28 ... 22
Vezeték külső átmérője	3,5 mm ... 5 mm
Állapotjelzés	nincs
A szigetelés csupaszolási hossza	30 mm
Az egyes erek csupaszolási hossza	3 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védelmi és záró elemek

1430857	PROT-M 8 FS-PA-CHAIN	Zárósapka, M8-as méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékhez, M8-as dugaszokhoz
---------	----------------------	---

kábelek/vezetők

1535794	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 4 pólusú, árnyékolt, 4 x 0,25 mm ² , vezeték szín: barna/ fehér/ kék/ fekete, kábelhossz: 100 m
---------	--------------------------	--


szerszámok

1208474	SACC BIT M8-D12	Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható, hosszanti rovátkás SACC M8 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M8 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208487	TSD 02 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,2 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M8 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Rajzok


Méretrajz

Dugasz M8 x 1, döntött, árnyékolt

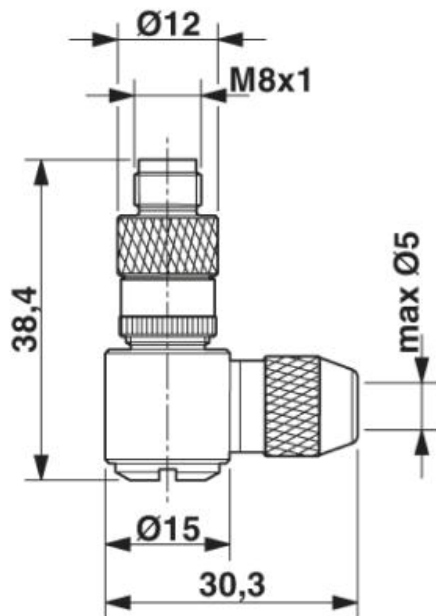

Sematikus rajz

M8 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, dugaszoldali nézet

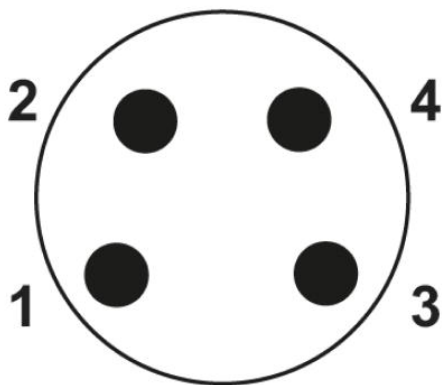

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;