

## HC-M-KV-Z-M40


Rendelési szám: 1646175



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646175>

Fém tömszelence húzó tehermentesítő bilincssel, menethossz 8 mm,  
vezetéktömítő rész 24 - 33 mm, rögzítő rész 26 - 36 mm, SW 50,  
tömszelence: M40

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 941314
Csomag	10
Vámtarifa	74153300
Katalógusoldal információ	Oldal 557 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.28



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
A szorítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Kábeltömítés anyaga	Perbunán
O-gyűrű anyaga	NBR
Anyacsavar kulcsmérete	52 mm

Csőcsonk kulcsnyílása	50 mm
Csatlakozóoldal menettípusa	M40
Vezeték külső átmérője	24 mm ... 33 mm
Vezeték tömítési tartomány	24,00 mm ... 33,00 mm
A húzó tehermentesítő bilincs befogási tartománya	26,00 mm ... 34,00 mm
Védettség	IP65
Szín	ezüstszínű
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C

### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Rajzok

Méretezrajz

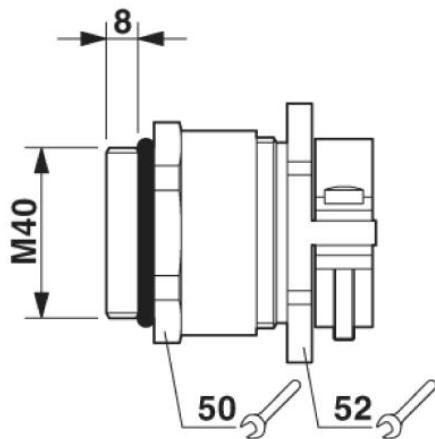

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;