

C-FCI 1,5/M3

Rendelési szám: 3240032



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240032>

Gyűrűs kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm², M3

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 451093
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 459 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	22 mm
Szélesség (a)	5,7 mm
Szín	vörös
Csupaszolási hossz	7 mm
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 105 °C

rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C
Összetevők	halogénmentes
Anyag	réz
A szigetelőhüvely hossza (c)	10,5 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	4,1 mm
Belső átmérő (f)	3,2 mm
Anyagvastagság (g)	0,75 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreteirajz

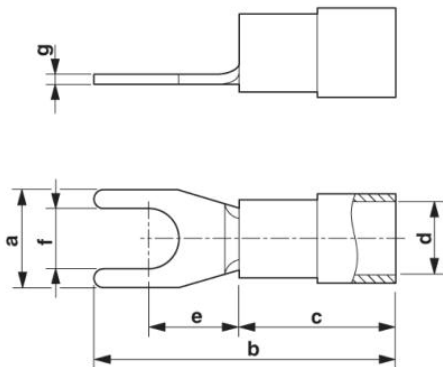

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;