

# CK1,6-ED-2,50BU AG

Rendelési szám: 1663446



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663446>

Krimpérintkező, 1,6 mm, aljzatérintkező, 2,5 mm<sup>2</sup>-es érkeresztmetszet, ezüstözött

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 123253        |
| Csomag                    | 100                    |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 407 (CAT-4-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Villamos paraméterek

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés                     | HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD és VC-D érintkezőtartókhöz, a krimpcsatlakozás minőségét a DIN EN 60 352-2 határozza meg |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C                                                                                                       |

### Mechanikai paraméterek

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Csatlakozási keresztmetszet | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---------------------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| AWG csatlakozási keresztmetszet      | 14                  |
| Az egyes erek csupaszolási hossza    | 6 mm                |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min  | 14                  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatási ciklus               | ≥ 500               |

#### Általános paraméterek

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel             | Aljzat érintkező                                                                           |
| Sorozat             | HC-M-12                                                                                    |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás                                                                           |
| Szerelési utasítás  | < 5 V feszültségek és < 5 mA áramok esetén aranyozott érintkezők használata ajánlott.      |
| Szerelési útmutató  | HC-M-12.., HC-M-03/04.., HC-M-17.., HC-M-EMV.., HC-D.., HC-DD.., VC-D.. érintkezőtartókhoz |

#### Anyagadatok

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Érintkező anyaga        | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | ezüstözött |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok


| Termék            | Típus leírás            | Leírás                                                                         |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>szerszámok</b> |                         |                                                                                |
| 1676734           | CK1,6/2,5-MWZ           | Szerelőszerszám, CK 1,6... krimpérintkezőkhöz, kis vezeték-keresztmetszetekhez |
| 1687419           | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...               |

## Általános

|         |           |                                                                          |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1884869 | VC-EW 1,6 | Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|

## Rajzok

### Méreterajz

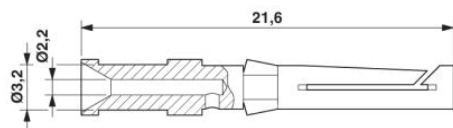

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;