


**C-RC 25/M8 DIN**

Rendelési szám: 3240101

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240101>Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 25 mm<sup>2</sup>, M8**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 453189
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 454 (CAT-5-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános**

Hossz (b)	33 mm
Szélesség (a)	16 mm
Szín	ezüstszínű
Csupaszolási hossz	14 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	110 °C
Anyag	réz

A szigetelőhüvely hossza (c)	11 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	7,5 mm
Szigetelőgallér középtávolsága (e)	14 mm
Belső átmérő (f)	8,4 mm
Anyagvastagság (g)	1,5 mm

### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Rajzok

Méretrajz

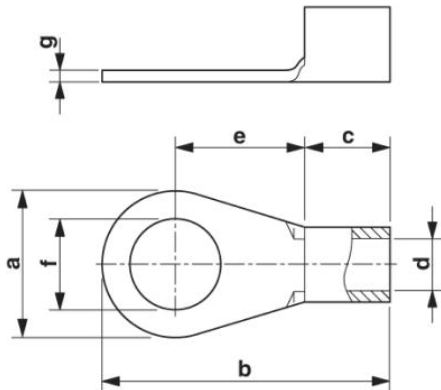

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;