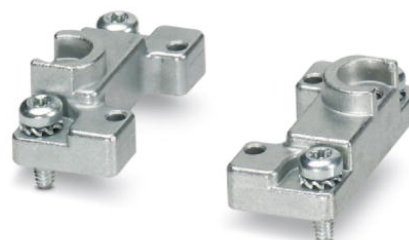



## HC-B-AF-SET

Rendelési szám: 1604638

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604638>

Falra szerelhető perem csavaros reteszeléshez, a készlet tartalma:  
2 db falra szerelhető perem 4 db önmetsző Torx® csavarral és 4 db  
legyezős alátétkoronggal

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 893262
Csomag	1
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 482 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Anyag	Cink présöntvény
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Megjegyzés	Csatlakozónként 1 db
Szerelési utasítás	Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz.

## Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

## Rajzok

Méretrajz

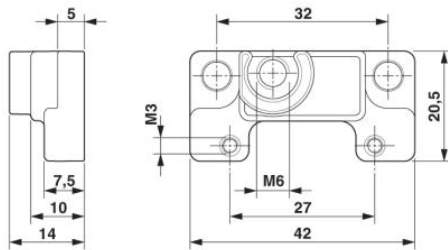

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;